

414575-E


✓ 有效

TE 内部编号 414575-E
Plug, Board-to-Board, 15 Position, 5.08 mm [.2 in] Centerline,
Printed Circuit Board, 2 Row, Right Angle, Standard DIN Size,
Eurocard Connectors

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器

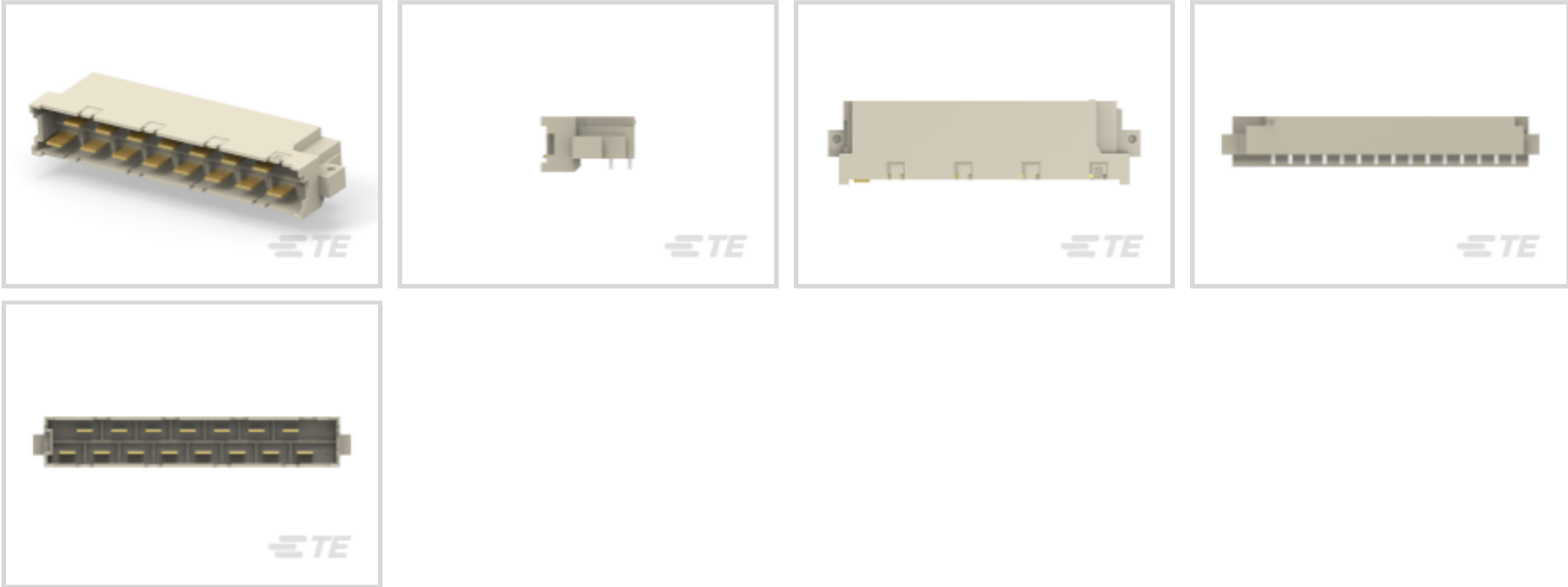

连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 板对板
端接柱体和尾部长度的: 2.8 mm [.11 in]
位数: 15
中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	I

结构特性

电源或同轴位置数量	15
插拔配置	先通/后断
位数	15
行数	2
PCB 安装方向	直角
装载行	Z, D

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----



端子类型	插针
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	2.8 mm[.11 in]
机械附件	
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
尺寸	
连接器宽度	25.3 mm
连接器长度	94 mm
使用环境	
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
与已批准的标准产品兼容	UL E84703

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 594751-E
STVH15 15 F ZD VV 2 TL 4,3 * 197 E 172 T



TE 产品编号 413170-E
STVH15 15 F ZD VV 3-00 F001 * * 197 E 01

客户还购买了



TE 产品编号594750-E
STVH15 15 F ZD W 2 1206 4,3 * 197 E 172



TE 产品编号474819-E
SRCP 1,27 10 M 1-KS SMD 137 E1 094 * GU-




TE 产品编号413638-E
STVH15 15 M ZD WV 3-00 LAFD * * 199 E 17



TE 产品编号214836-E
STVC 96 F ABC VVW 7-00 TL 4,0 * 247 E007



TE 产品编号354939-E
SMCQ 12 F AB VV 7-03 CL * 0007 137 E002

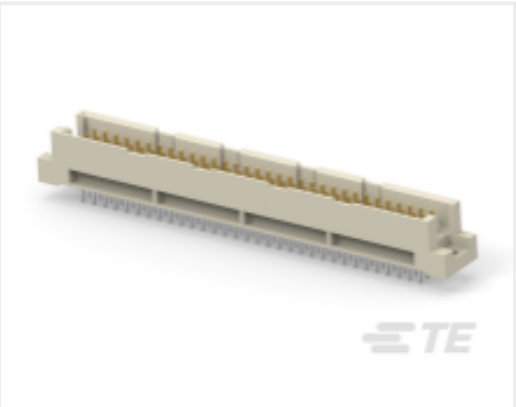

TE 产品编号374199-E
STVR 96 MI ABC VVW 4-00 GA06 4,0 * 137 E



TE 产品编号1241150-8
8P MOD II BREAK AWAY HDR , SMD, BLISTER



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁闩通用插头



TE 产品编号5745434-8
09 PLUG RA/MS 454

文档

产品图纸



STVH15 15 M ZD W 3-00 LAFD * A049 199 E

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_414575-E_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_414575-E_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_414575-E_C.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本