


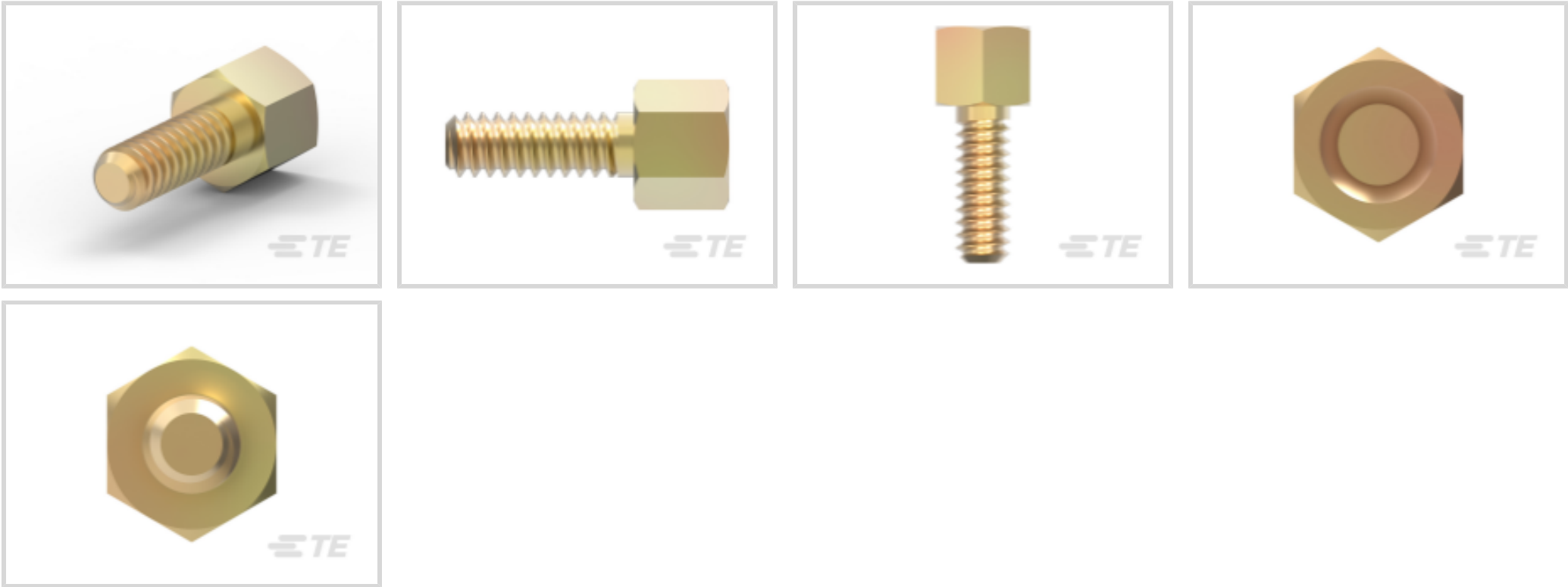

连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 母端螺钉锁

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	母端螺钉锁
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

机械附件

螺纹尺寸	4-40 UNC
------	----------

尺寸

螺纹长度	7.23 mm[.285 in]
产品特性长度	11.94 mm[.47 in]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 829261-2
HD.FEMALE SCREWLOCK

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE Kit

连接器密封件和盲堵(4)

连接器应力消除(131)

连接器盖帽(2)

连接器硬件(92)

客户还购买了



TE 产品编号T2070064201-000
H6BN-T2-F

TE 产品编号CAT-H3399-H648
HDC HMN Modular System, Rail Compliant

TE 产品编号SP1-12
STRING POT 12.5 INCH RANGE

TE 产品编号T1310060121-000
H6B-TS-PG21

TE 产品编号32056
TERMINAL,PIDG SPD 16-14 8

TE 产品编号193844-1
PIN ASSY. 14 AWG

TE 产品编号1617749-2
FCA-210-0926M=M83536/9-026M

TE 产品编号1-2176380-6
RQ 0805 1K65 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号SM3041-015-D-C-3-S
MEDIUM PRESSURE I2C DIGITAL

文档

产品图纸
FEMALE SCREWLOCK,ZN PLTD
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_5748270-2_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_5748270-2_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_5748270-2_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本