


1	2	3		
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

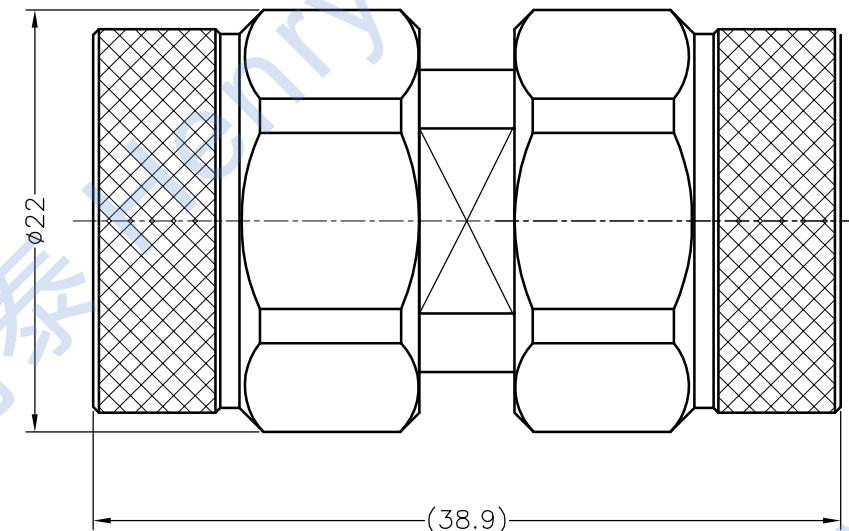

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50Ω	频率范围	DC~18GHz
温度范围	-55℃~+125℃	电压驻波比	≤1.15
介质耐压	1000V	插入损耗	≤0.05 √f dB
绝缘电阻	≥5000MΩ	盐雾	48小时
耐久性	500次	RoHS	不适用
内导体	镀铜	镀金	
绝缘体	PEI	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图		版次	比例		型号规格	
		投 影				
审核		未注公差		长度	HX-N-JJ-1	
		X.	±0.15	角度		
批准		.X	±0.1	±1°	品名 双N型公头射频转接器	
		.XX	±0.07			
		* 为重点尺寸		单位	mm	
		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				