


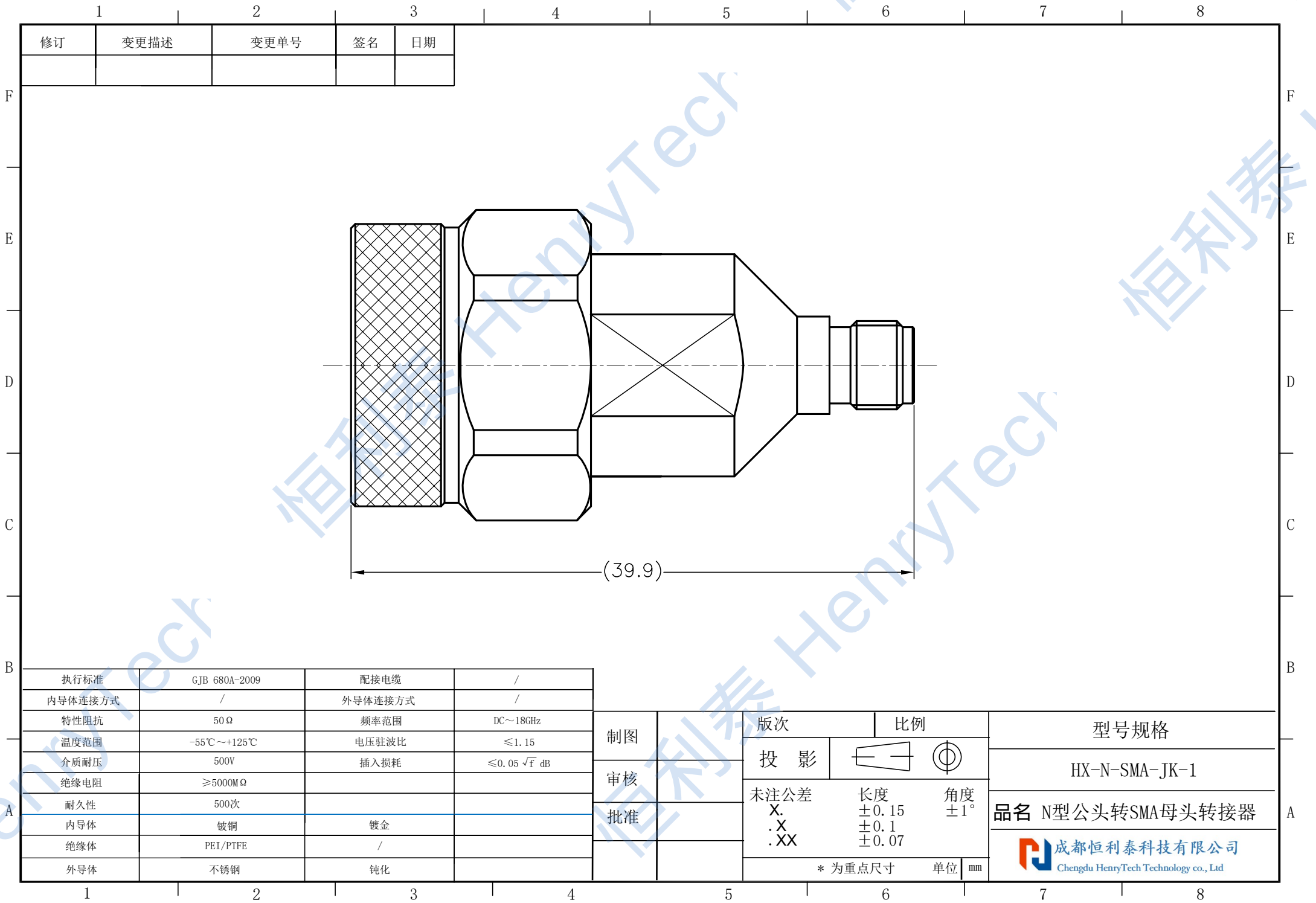

修订	变更描述	变更单号	签名	日期

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50 Ω	频率范围	DC~18GHz
温度范围	-55℃~+125℃	电压驻波比	≤1.15
介质耐压	500V	插入损耗	≤0.05 √F dB
绝缘电阻	≥5000MΩ		
耐久性	500次		
内导体	镀铜	镀金	
绝缘体	PEI/PTFE	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图	版次	比例	型号规格
	投 影		HX-N-SMA-JK-1
	未注公差	长度 ±0.15 ±0.1 ±0.07	角度 ±1°
审核			品名 N型公头转SMA母头转接器
批准			成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	* 为重点尺寸		单位 mm