


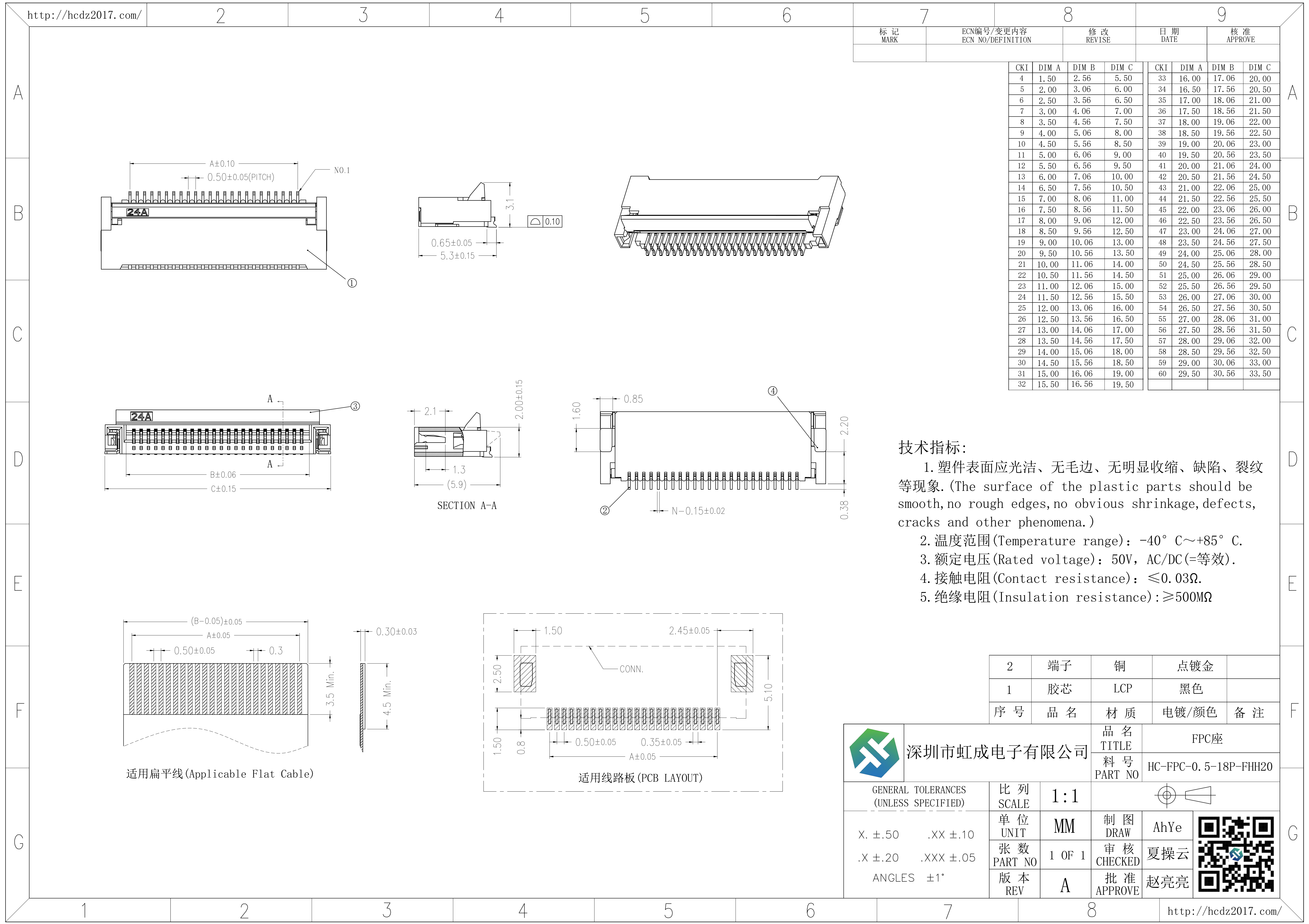

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象. (The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)

2. 温度范围(Temperature range): -40° C~+85° C.

3. 额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC(=等效).

4. 接触电阻(Contact resistance): ≤0.03Ω.

5. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥500MΩ

2	端子	铜	点镀金	
1	胶芯	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
品 名 TITLE		FPC座		
料 号 PART NO		HC-FPC-0.5-18P-FHH20		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. ±.50 .XX ±.10		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
.X ±.20 .XXX ±.05		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
ANGLES ±1°		版 本 REV	A	批 准 APPROVE
深圳市虹成电子有限公司		制 图 DRAW	AhYe	夏操云
		审 核 CHECKED	赵亮亮	