



深圳市晶创和立科技有限公司

产品规格书

产品名称：LED隔离柱

规格：直径4mm，高度1.5-24mm


类型：白色双孔

材质：尼龙PA66

用途：使类似LED产品立于PCB板上高度一致，中间隔板设计，引脚不会弯曲，折断，断路。使用方便。

尺寸图

型号列表及对应高度

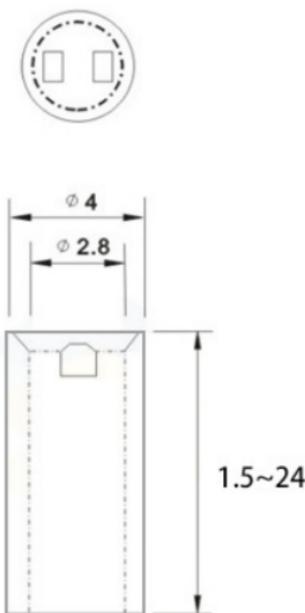

型号	高度 (mm)	型号	高度 (mm)	型号	高度 (mm)
HL4*1.5A	1.5	HL4*8A	8	HL4*14.5A	14.5
HL4*2A	2	HL4*8.5A	8.5	HL4*15A	15
HL4*2.5A	2.5	HL4*9A	9	HL4*15.5A	15.5
HL4*3A	3	HL4*9.5A	9.5	HL4*16A	16
HL4*3.5A	3.5	HL4*10A	10	HL4*16.5A	16.5
HL4*4A	4	HL4*10.5A	10.5	HL4*17A	17
HL4*4.5A	4.5	HL4*11A	11	HL4*17.5A	17.5
HL4*5A	5	HL4*11.5A	11.5	HL4*18A	18
HL4*5.5A	5.5	HL4*12A	12	HL4*19A	19
HL4*6A	6	HL4*12.5A	12.5	HL4*20A	20
HL4*6.5A	6.5	HL4*13A	13	HL4*21A	21
HL4*7A	7	HL4*13.5A	13.5	HL4*22A	22
HL4*7.5A	7.5	HL4*14A	14	HL4*24A	24

型号规则：晶创和立 直径 * 高度 特性描述代码

以HL4*1.5A这个型号为例：HL表示“晶创和立”品牌。 4代表直径为4mm

*为间隔号 1.5表示高度1.5mm

A表示系列产品特性为：直径4mm白色中空两端双孔高度可变



实物图片

包装：塑料袋散装，2000只 /袋

外包装标签

	深圳市晶创和立科技有限公司
产品名称	
规格型号	
订单编号	
物料编号	
产品数量	
发货时间	