

TDSEMIC

拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障


WEB | WWW.TDSEMIC.COM




電源管理




顯示驅動

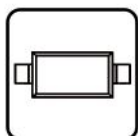


二三極管

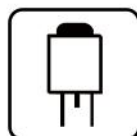

LDO穩壓器

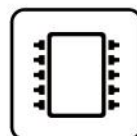


觸摸芯片

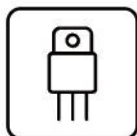

MOS管



運算放大器

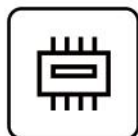

存儲芯片



MCU

 



串口通信

TDSEMIC-131B

產品規格說明書

面包板电源模块

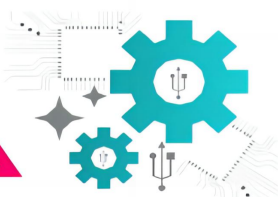


产品简介

特别提示

功能图

资料链接

实图/规格

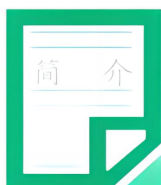

产品简介

产品介绍

面包板电源模块，适用于 MB102 面包板
输入电压 DC 6.5~12V 或者 USB 供电
最大输出电流小于 700MA
上下两路独立控制，可用跳线帽切换 0V 3.3V 5V
板载两组 3.3V 5V 电流输出插针
自带电源指示灯绿色

模块应用


单片机电源扩展、电子积木、智能小车，Arduino 机器人等电源扩展

 


特别提示

- 1、注意按图示接线，切勿接错。
- 2、本文档仅代表编辑当时的产品参数，后期如有更改恕不另行通知。

- 3、模块输入电压 DC 6.5~12V，如果输入 5V 电压输出得不到 5V 电压，稳压芯片输入输出有压降
- 4、此文档仅代表当前产品状态，如有更改请看最新说明文档。

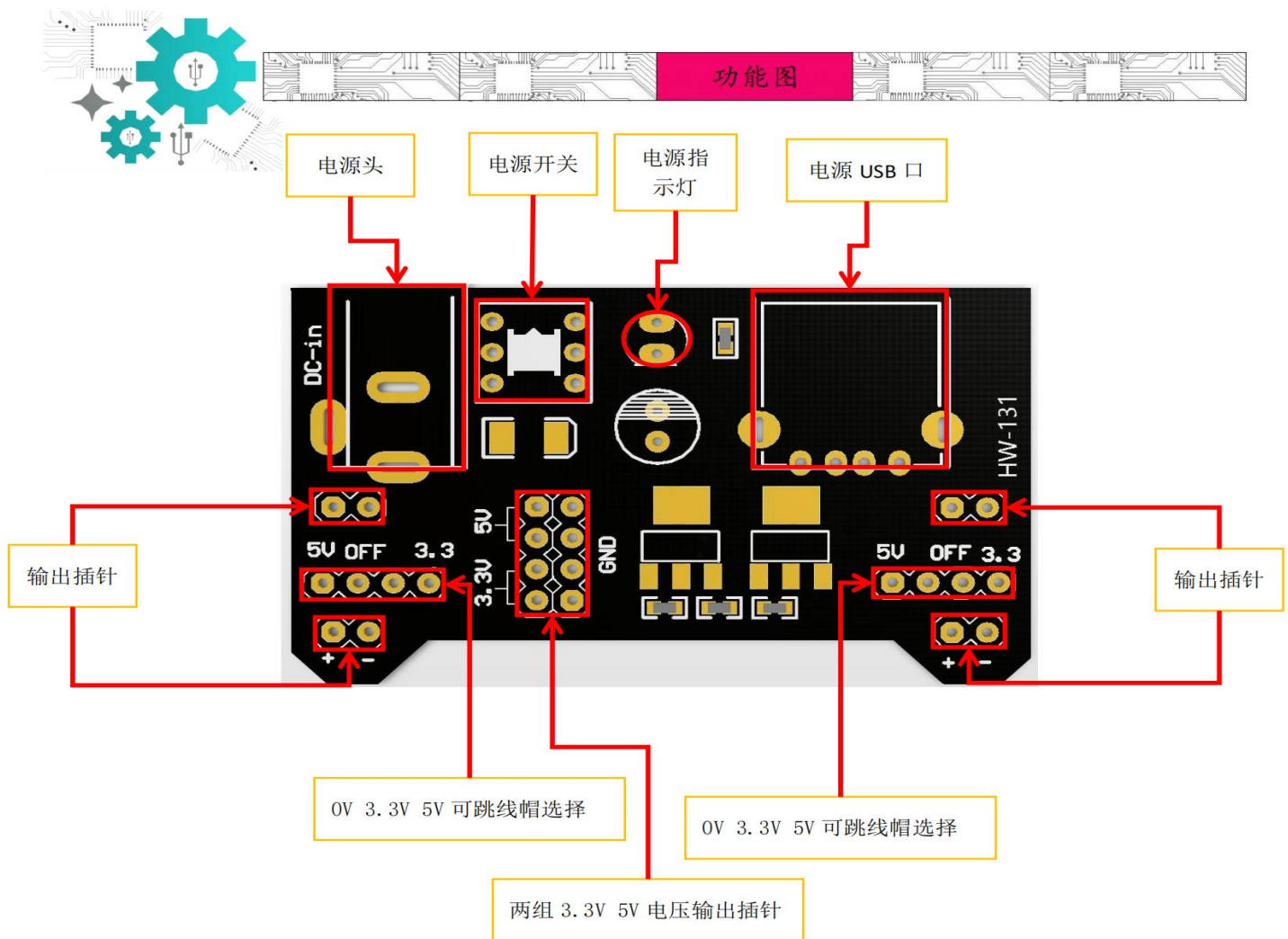



实图/规格

