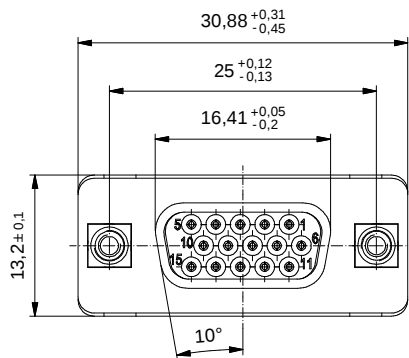
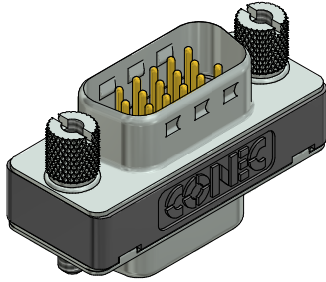


Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	100 VDC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	3 A (UL,VDE) / 2,5 A (CSA)
Insultion resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit (DWV):	300 VDC
Voltage surge 10/700 μs / Impulsspannung 10/700 μs :	300 V
Temperature working range/ Umgebungstemperatur:	- 25 °C ... + 85 °C
Mating and unmating forces/ Steck- und Ziehkräfte:	$\leq 50 \text{ N}$
Capacitance value/ Kapazitätswert:	830 pF $\pm 20 \%$

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/ schwarz
Shells/ Gehäuse:	Fe, Sn over Ni
Threaded Inserts/ Gewindeeinsätze:	Cu alloy, Sn over Ni
Jack Screws/ Rändelschraube:	Cu alloy, Ni

Installation speciation/

Montagedaten:

Recommended torque Value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

Part no. / Part Marked / Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating / Kontakt Veredelung:
243A13860X	3	Gold Flash over Nickel Gold über Nickel
243B13860X	2	20 μm hard Gold over min. 50 μm Nickel 20 μm Gold über min. 50 μm Nickel
243C13860X	1	30 μm hard Gold over min. 50 μm Nickel 30 μm Gold über min. 50 μm Nickel

				dim. in mm	D-SUB HD LC-Filter Adapter 15pos. with jack screw 4-40 UNC <i>D-SUB HD LC-Filter Adapter 15pol. mit Rändelschraube 4-40 UNC</i>	
			Date/datum	Name		
		drawn/ gez.	31.10.16	Lehmenkühler		
		appd./ gepr.	03.11.16	Fischer		
Index: Original	scale/Maßstab: 2:1			dwg no /	24K1A1726	DIN- A3
Status: InBearbeitung				Z.-nr.:		
RoHS & REACH compliant/ konform						