

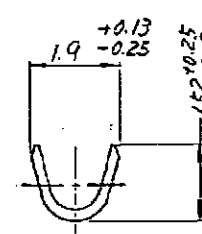


© 1977 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP 社の製品は特許又は特許出願中


© 1977 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND/OR PATENTS PENDING

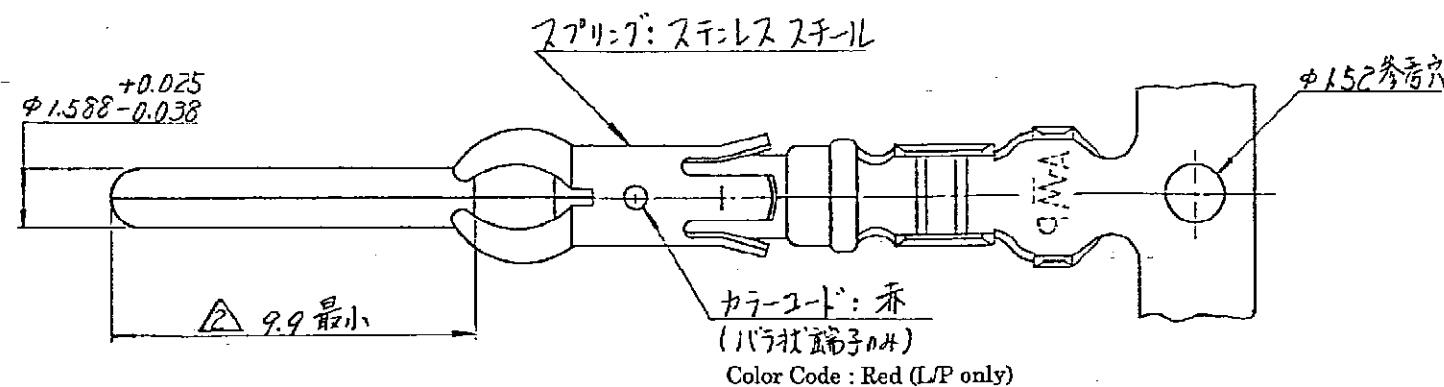

断面 A-A

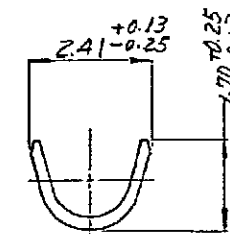

断面 B-B

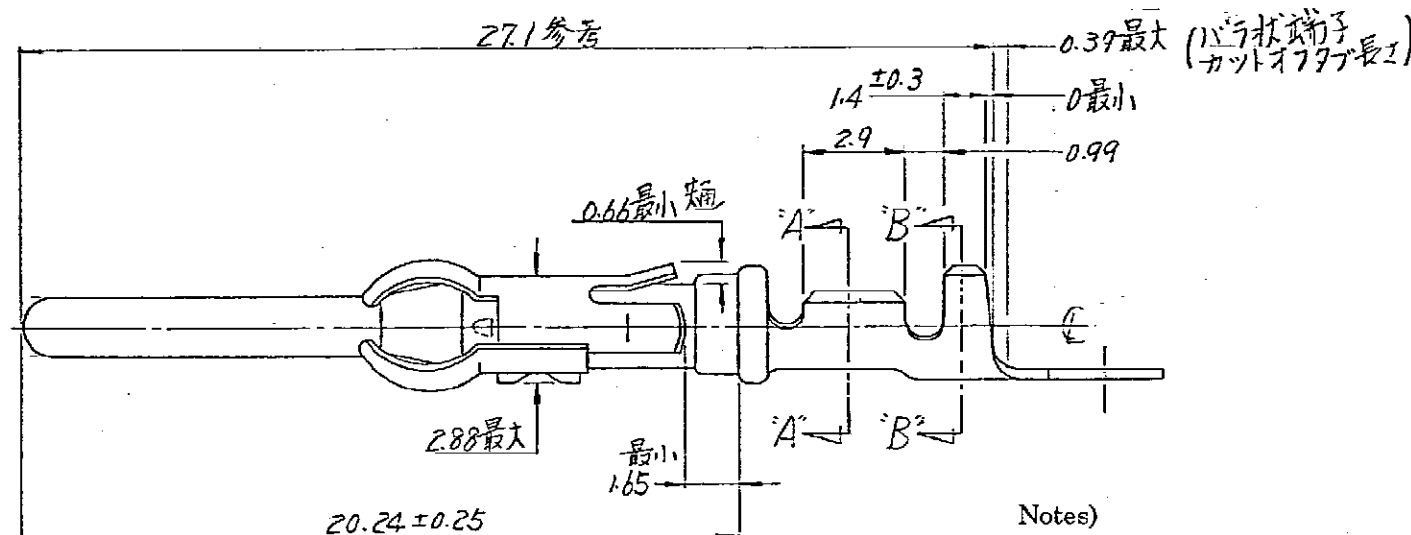

Notes)

1. AMP Product Specification # : 108-10028
2. Base Plating/ Nickel 0.00127mm Min. Contact Area (1.588Dia Pin) / Gold Plating 0.00076mm Min.
3. Similar Product P/N 66106 Strip terminal (66107 Loose Piece)

注: 1. 通用製品規格番号 108-10028.

△ 0.00127 最小厚のニッケルめっき上に接触部 ($\phi 1.588$ のピン径部) のみ 0.00076 最小厚の金めっき.

3. 形状寸法は 66106 (L/P 66107) 相当.

170249-2 is Reverse Reel for Mini Applicator

-1 のリール逆巻品 (ミニアプライヤー用)		170249-2
AWG 26~24 (0.12~0.22)	$\phi 0.89 \sim \phi 1.40$	170250-1
適用電線サイズ (Wire Size) AWG (mm ²) 絶縁被覆外径 (Insulation dia, mm)		パラ状端子型番 (Loose Piece) 番号 (NUMBER)
材料 (MATERIAL)		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN
黄銅 (板厚 0.32) Brass (0.32 t)	一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ± 0.13	名称 (AMP INSERT III (+) SIZE #16 PIN CONTACT ア-7 プラグ III (+) サイズ #16 ピンコンタクト
仕上げ (FINISH)	DR. K. 2/11/77 CHK. A. 2/11/77 DES. N. 2/11/77 APP. Y. 2/11/77	SIZE LOC 番号 (NO.) B J C-170249
尺度 (SCALE)		REV. 0 SHEET 1-1

0	RELEASED (REV. 0)	X. 2/11/77
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR. CHK. DATE