
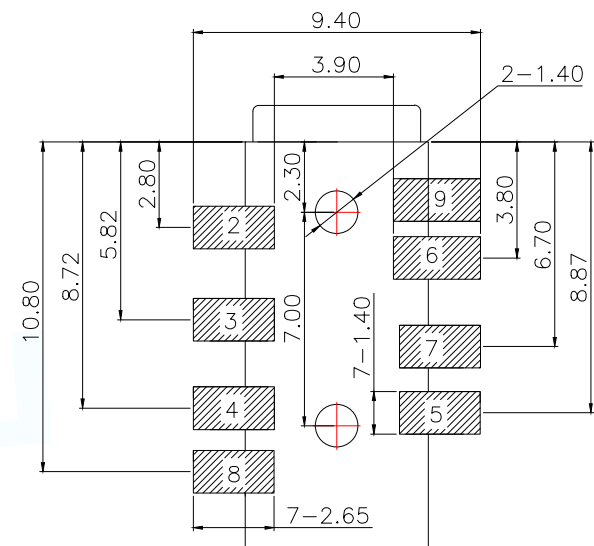
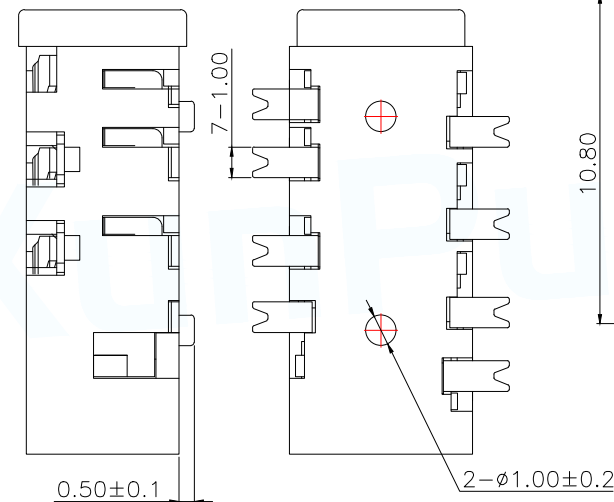
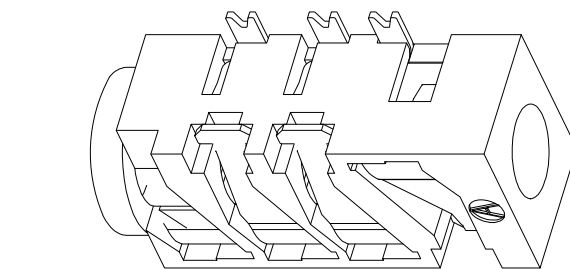
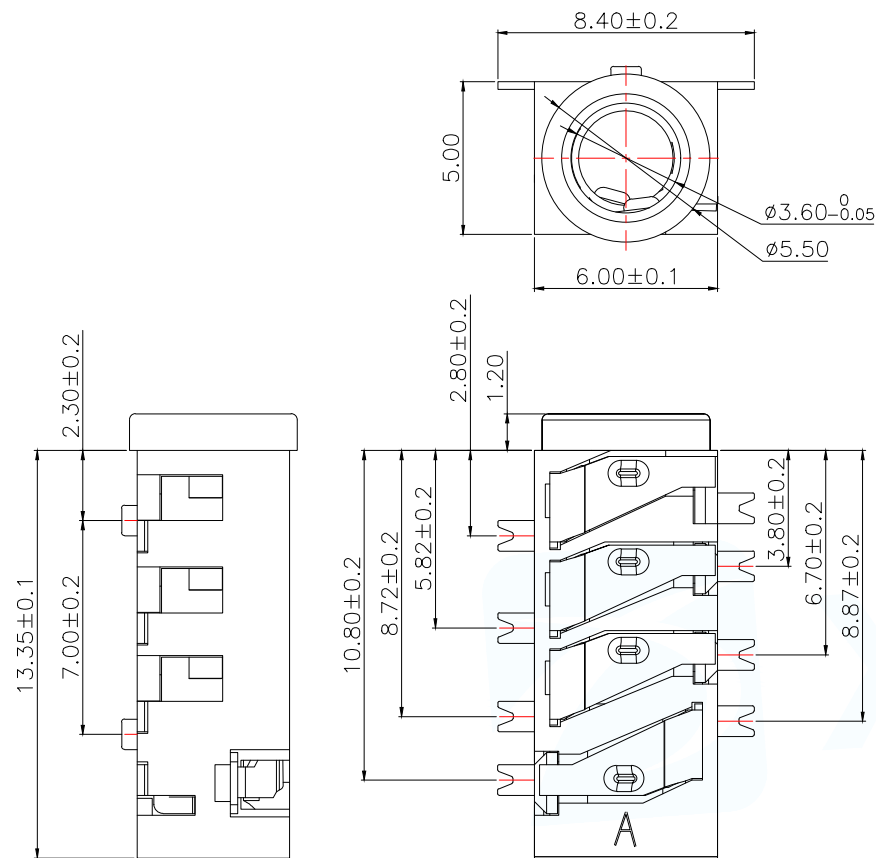


主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-25N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

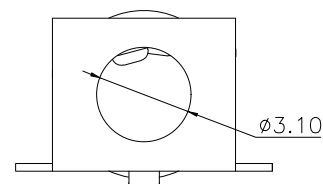

PJ-393-7P	7Pin
PJ-393-8P	8Pin

5	后插片	1	黄铜	0.25	镀金
4	大插片	3	黄铜	0.25	镀金
3	后弹片	1	磷铜	0.25	镀金
2	大弹片	3	磷铜	0.25	镀金
1	基座	1	9t		
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd.			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: 3.5耳机插座			
DECIMALS:		ANGLES:		PAR	PJ-393-XP
X.: ± 0.20		X.: $\pm 5^\circ$		DWN	Lucas
X.X: ± 0.10		X.X': $\pm 2^\circ$		CHKD	Ethan
X.XX: ± 0.05		X.XX': $\pm 1^\circ$		APVD	Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1		UNIT:MM	
		SIZE:A4		SHEET:1F1	REV:A