


本端子シリーズは、
JIS-C-2805(電線用圧着端子)
及び
JIS-D-5403 (自動車用電線端子)
に準ずるものです。

THIS TERMINAL SERIES IS
COMPLIANT WITH
JIS C-2805 (CRIMPING TERMINALS FOR WIRE)
AND
JIS-D-5403 (WIRE TERMINAL FOR AUTOMOBILE).

ネジ締めによる接続を目的とするものです。

SCREW MOUNTING TYPE.

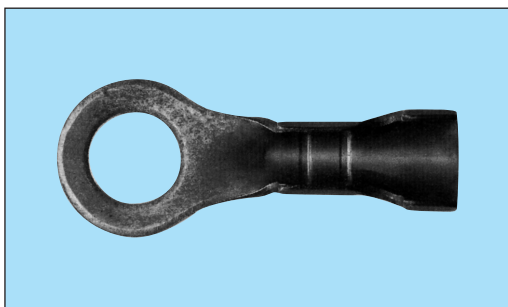


丸形板端子

接続は必ずネジ締めで行う為、その電氣的、機械的特性は特に優れ、最も一般的に使用されます。

RING TERMINAL

CONNECTION IS MADE WITH A SCREW AND THEREFORE IT HAS GOOD ELECTRICAL AND MECHANICAL PERFORMANCES. THIS IS A WIDELY USED CONNECTION SYSTEM.

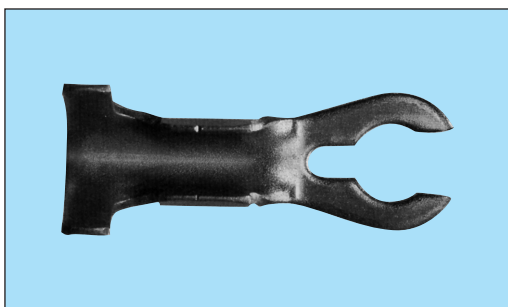

クワ形板端子


丸形板端子と同様ネジ締めで接続される端子ですが、取付時にネジをはずさなくても簡単に取付けられる様、先端にネジ径に合わせた切込みを有する端子です。

FORK SHAPED TERMINAL

LIKE LA TERMINALS, THIS TERMINAL IS ALSO CONNECTED WITH A SCREW. THE FRONTAL PORTION HAS U-SHAPE, AND THE SLOT HAS AN APPROPRIATE WIDTH FOR THE SCREW SO IT CAN BE ATTACHED WITHOUT REMOVING THE SCREW.

丸形端子 (JIS呼び LA)

RING TERMINAL (LA TERMINAL)

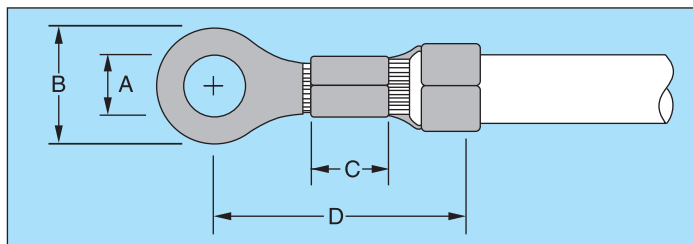


取付ネジ呼び NOMINAL DIAMETER OF SCREW USED	部 品 番 号 PART NUMBER	A	B	C	D	材質 MATERIAL	メッキ PLATING	絶縁カバー (mm) INSULATION COVER	適用電線断面積 (mm ²) WIRE SIZE (mm ²)	形状 PACKAGING METHOD
M3	7009-1325	3.3	7	4	15	黄銅 BRASS	—	4×25	0.5 ~ 1.25	連鎖 STRIP
	7009-1330	3.3	7	5	17	"	—	5.5×25	2 ~ 3	連鎖 STRIP
M4	7009-1326	4.4	8	4	16	黄銅 BRASS	—	4×25	0.5 ~ 1.25	連鎖 STRIP
	7009-1326-02	4.4	8	4	16	"	錫 TIN PLATING	"	"	"
	7009-1336	4.4	8	5	18	"	—	5.5×25	2 ~ 3	連鎖 STRIP
	7009-1340	4.4	10	6	22	"	—	7×25	5 ~ 8	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE
M5	7009-1327	5.4	10	4	17	黄銅 BRASS	—	4×25	0.5 ~ 1.25	連鎖 STRIP
	7009-1327-02	5.4	10	4	17	"	錫 TIN PLATING	"	"	"
	7009-1337	5.4	10	5	19	"	—	5.5×25	2 ~ 3	連鎖 STRIP
	7009-1337-02	5.4	10	5	19	"	錫 TIN PLATING	"	"	"
	7009-1341	5.4	10	6	22	"	—	7×25	5 ~ 8	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE
	7009-1350	5.4	10	7	25	"	—	9×25	15	"
M6	7009-1323	6.4	12	4	18	黄銅 BRASS	—	4×25	0.5 ~ 1.25	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE
	7009-1323-02	6.4	12	4	18	"	錫 TIN PLATING	"	"	連鎖 STRIP
	7009-1333	6.4	12	5	20	"	—	5.5×25	2 ~ 3	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE
	7009-1342	6.4	12	6	23	"	—	7×25	5 ~ 8	"
	7009-1351	6.4	12	7	26	"	—	9×25	15	"
M8	7009-1324	8.4	16	4	20	黄銅 BRASS	—	4×25	0.5 ~ 1.25	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE
	7009-1334	8.4	16	5	22	"	—	5.5×25	2 ~ 3	"
	7009-1343	8.4	16	6	25	"	—	7×25	5 ~ 8	"
	7009-1352	8.4	16	7	28	"	—	9×25	15	"
	7009-1910	8.4	25	4	24.5	"	—	4×25	0.5 ~ 1.25	連鎖 STRIP
M10	7009-1335	10.4	20	5	24	黄銅 BRASS	—	5.5×25	2 ~ 3	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE
	7009-1344	10.4	20	6	27	"	—	7×25	5 ~ 8	連鎖 STRIP
	7009-1353	10.4	20	7	30	"	—	9×25	15	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE
M12	7009-1328	12.6	24	4	25	黄銅 BRASS	—	4×25	0.5 ~ 1.25	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE
	7009-1345	12.4	24	6	29	"	—	7×25	5 ~ 8	連鎖 STRIP
	7009-1354	12.6	24	7	32	"	—	9×25	15	"
M14	7009-1355	14.7	24	7	32	黄銅 BRASS	—	9×25	15	バ、連 STRIP AND LOOSE PIECE

特殊クワ形端子 (JIS呼び LE)

本端子はメッキ処理はありません。

FORK SHAPED TERMINAL (LE TERMINAL)

THIS TERMINAL IS NO PLATING.

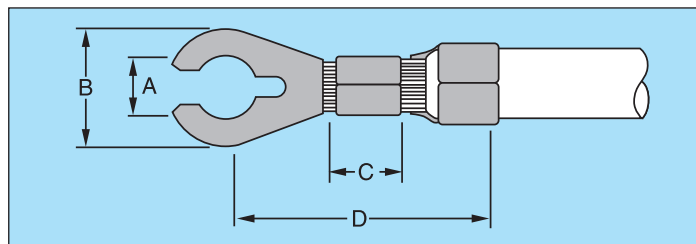


取付ネジ呼び NOMINAL DIAMETER OF SCREW USED	部 品 番 号 PART NUMBER	A	B	C	D	材質 MATERIAL	絶縁カバー (mm) INSULATION COVER	適用電線断面積 (mm ²) WIRE SIZE (mm ²)	形状 PACKAGING METHOD
M3	7010-3014	3.3	7	4.3	16	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	連鎖 STRIP
	7010-3020	3.3	7	5	19	"	5.5×25	2 ~ 5	"
M4	7010-3015	4.4	8	4.3	17	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	連鎖 STRIP
	7010-3025	4.4	8	5	19	"	5.5×25	2 ~ 5	"
	7010-3031	4.6	8	4.5	21	"	6.5×25	1.25 + 0.85 ~ 3 + 1.25	バラ LOOSE PIECE
	7010-3041	4.6	8	4.5	21	"	7×25	3 + 2 ~ 5 + 1.25	"
	7010-3051	4.6	8	4.5	21	"	7×25	5 + 2 ~ 8 + 2	"
M5	7010-3016	5.4	10	4.3	18	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	連鎖 STRIP
	7010-3026	5.4	9	5	20	"	5.5×25	2 ~ 5	"
	7010-3032	5.6	10	4.5	22	"	6.5×25	1.25 + 0.85 ~ 3 + 1.25	バラ LOOSE PIECE
	7010-3052	5.6	10	4.5	22	"	7×25	5 + 2 ~ 8 + 2	"
M6	7010-3017	6.4	12	4.3	19	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	連鎖 STRIP
	7010-3023	6.4	10	5	21	"	5.5×25	2 ~ 5	"
	7010-3043	6.6	12	4.5	23	"	7×25	3 + 2 ~ 5 + 1.25	バラ LOOSE PIECE
M8	7010-3024	8.4	12	5	23	黄銅 BRASS	5.5×25	2 ~ 5	連鎖 STRIP

クワ形端子

本端子はメッキ処理はありません。

FORK SHAPED TERMINAL (LE TERMINAL)

THIS TERMINAL IS NO PLATING.

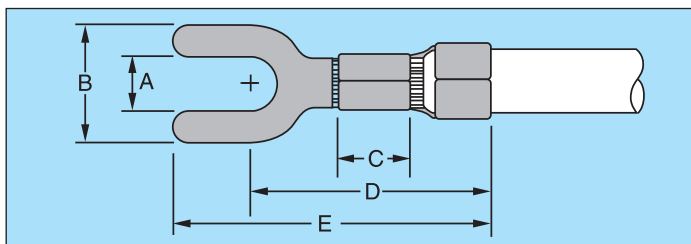

取付ネジ呼び NOMINAL DIAMETER OF SCREW USED	部品番号 PART NUMBER	A	B	C	D	E	材質 MATERIAL	絶縁カバー (mm) INSULATION COVER	適用電線断面積 (mm ²) WIRE SIZE (mm ²)	形状 PACKAGING METHOD
M3	7010-1110	3.3	8	4	15	21.5	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	単 SINGLE
M4	7010-1111	4.4	9	4	16	22.5	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	単 SINGLE
M5	7010-1112	5.4	10	4	17	23.5	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	単 SINGLE
M6	7010-1113	6.4	12	4	18	24.5	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	単 SINGLE
M8	7010-1114	8.4	16	4	20	26.5	黄銅 BRASS	4×25	0.5 ~ 1.25	単 SINGLE

参考

REFERENCE

JIS 呼び、矢崎部品番号対照表

COMPARISON TABLE BETWEEN JIS DESIGNATION AND YAZAKI PART NUMBER

丸形端子 RING TERMINAL (LA TERMINAL)	
JIS 呼び JIS DESIGNATION	部品番号 PART NUMBER
LA103	7009-1325
LA104	7009-1326
LA105	7009-1327
LA106	7009-1323
LA108	7009-1324
LA203	7009-1330
LA204	7009-1336
LA205	7009-1337
LA206	7009-1333
LA208	7009-1334
LA210	7009-1335
LA304	7009-1340
LA305	7009-1341
LA306	7009-1342
LA308	7009-1343
LA310	7009-1344
LA312	7009-1345
LA405	7009-1350
LA406	7009-1351
LA408	7009-1352
LA410	7009-1353
LA412	7009-1354
LA414	7009-1355

クワ形端子 FORK SHAPED TERMINAL (LE TERMINAL)	
JIS 呼び JIS DESIGNATION	部品番号 PART NUMBER
LE103	7010-3014
LE104	7010-3015
LE105	7010-3016
LE106	7010-3013
LE203	7010-3020
LE204	7010-3025
LE205	7010-3026
LE206	7010-3023
LE208	7010-3024
LE304	7010-3031
LE305	7010-3032
LE404	7010-3041
LE406	7010-3043
LE504	7010-3051
LE505	7010-3052