


Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	头部防护	
产品名称	矿灯	
产品型号	HD-HT92	
应用领域	矿下作业、地下作业、露营等需要照明的环境	

产品特性

功率: 30W;
灯珠: LED 进口灯芯
电池: 2200mah 卓能锂电池
续航: 30 小时持久耐用
重量: 125g 超轻便携
档位: 两档可调: 强光/弱光
射程: 800 米
防水等级: IP67
配件清单: HT92 型头灯+充电器+松紧头带+塑料卡扣
尺寸如右图: 60mm*70mm*53mm

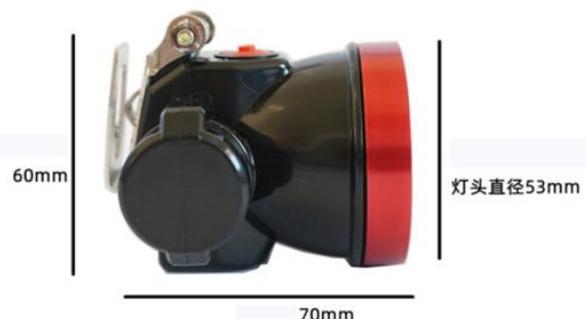

实物图展示



佩戴方式

头部防护系列

1、产品标配松紧头带，可以直接套于头部使用。如右图：



2、配安全帽使用；在安全帽上打上支架。头灯就可以卡进槽内使用。如右图：



订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-HT92	汉盾 HD-HT92 锂电池安全帽矿灯（强光充电防水防爆头灯）	100 个/箱	箱