

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	呼吸防护	 
产品名称	三层蓝色一次性平面口罩/三层白色一次性平面口罩	
防护等级	GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》	
产品型号	HD1096-蓝/HD1096-白	
产品认证	符合国家 GB/T 32610-2016	
材质	熔喷布、亲肤无纺布	
包装规格	1 只/袋；50 只/盒；40 盒/箱	
有效期	自生产日期起 3 年	
防护对象	飞沫、灰尘、沙尘、花粉、各类生产性粉尘等；	

1. 产品描述



三层防护有效隔离污染物，加宽超声波焊点+松紧耳带

2. 适用场所

本品适用于普通防护，阻隔细菌、花粉、粉尘等颗粒物

3. 材料组成


由口罩体、鼻夹、口罩带组成，其中口罩体由外层纺粘无纺布、中间层熔喷无纺布构成，共 3 层。

4. 产品特性

1. 口罩上配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成；
2. 鼻夹长度不小于 8.0CM；
3. 每根口罩带与口罩连接点处的断裂强力不小于 10N；
4. 口罩的过滤效率不小于 90（盐性介质 III 级）

5. 使用说明

口罩佩戴正确方法

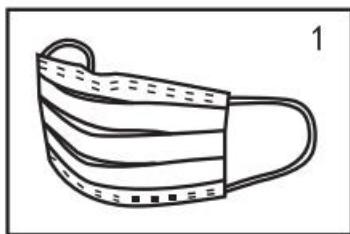

摊平口罩，将口罩两侧耳带挂在耳朵上



将鼻梁条按鼻形固定以防止脏空气进入



请将口罩拉至下颚处，立即呈现立体呼吸空间

6. 警告

1. 本品不适用于发热门诊、隔离病房（区）、隔离留观病房（区）手术室、隔离重症监护室等区域；
2. 检查确认口罩包装完好无损；
3. 佩戴口罩应及时更换、不建议长期使用；

口罩系列

4. 佩戴过程中如出现不适或不良反应，建议停止使用；
5. 产品应存放在干燥、通风、无腐蚀其他的环境中；
6. 推荐使用时间 4 小时。

7. 禁忌症

暂未发现

8. 使用范围与储存：

1. 适用于成人；
2. 不可水洗，佩戴中如有发生液体喷溅、口罩破损、受潮及感觉呼吸阻力明显增大时，请及时更换；
3. 本产品需储存于通风良好、避光、干燥的环境中，并远离火源与污染；
4. 本品为一次性使用，不得重复使用；
5. 标准存储寿命为 3 年；

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD1096-蓝	汉盾 HD1096-蓝 三层蓝色一次性平面口罩 独立装 (1 只/袋；50 只/盒；40 盒/箱)	1 只/袋；50 只/盒；40 盒/箱	盒
HD1096-白	汉盾 HD1096-白 三层白色一次性平面口罩 独立装 (1 只/袋；50 只/盒；40 盒/箱)	1 只/袋；50 只/盒；40 盒/箱	盒