

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	手部防护	
产品名称	PU 涂层 5 级防切割手套	
产品型号	HD-GP5702	
产品认证	EN 420: 2003 + A1: 2009 EN 388: 2016 + A1: 2018	
应用领域	运输仓储、机械设备、建筑工地、玻璃金属	

产品特性

- 材质：HPPE+玻纤+涤纶+PU涂层
- 尺码：7、8、9
- 尺码颜色：7 码锁边颜色为白色；8 码锁边颜色为绿色；9 码锁边颜色为灰色。
- 针织内胆超薄，更灵活，更透气，贴合皮肤
- PU 涂层具有良好的耐磨性能，耐撕裂性能，以及极好的止滑功能；
- 手套整体舒适、高弹性，高灵敏度
- 针织手套芯防割级别 5 级，为手部安全提供更加优越的机械领域防护；
- 手背无涂层，更透气；
- 弹性手腕：根据亚洲手型设计的弹性编织袖口，佩戴更加牢固，充分提高作业舒适度


使用及维护说明

手套在使用前，如果发现手套有破碎霉烂等情况，不要使用。如果使用中，手套出现割破磨碎等情况，需立即更换。

本产品在储存时，应保持在通风干燥、防火、防暴晒、防潮、防鼠、防虫的环境中。

使用方法

1. 检查是否存在撕裂破口；
2. 穿戴前将手套的拇指和其他手指正确对齐；
3. 将五指插入袖口，然后将袖口拉起至腕部；
4. 检查手指和手掌部位是否严密贴合。袖口应紧贴腕部。

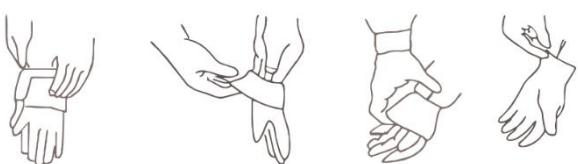

穿戴示意图

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-GP5702	汉盾 HD-GP5702 PU 涂层 5 级防切割手套	10 付/打	付