

Technical Data Sheet/ 技术信息文件


| | |
|------|--|
| 产品类别 | 脸部防护 |
| 产品名称 | 便捷式洗眼器 (30L) |
| 产品型号 | HD-EY631 |
| 包装规格 | 箱装 (内置合格证和说明书) |
| 有效期 | 5 年 |
| 应用领域 | 广泛应用于核能、电站、制药、医疗、化工、石油、船舶、电子、冶炼、印染、教育及科研等单位、行业或领域。 |



产品参数:

产品说明:

- 1、生产标准: 美国 ANSIZ358.1-2014
- 2、使用介质: 符合卫生标准常温生活用水
- 3、总容量: 30L (8 加仑)
- 4、功能容量 (可使用容量): 18L, 能提供 6 分钟以上不间断的眼部冲洗时间
- 5、材质: 优质的全新 LDPE 材质, 经过改性耐酸碱工艺处理, 不容易褪色, 不容易老化, 使用寿命长, 耐候性优越, 在环境温度极低的环境中使用或者船舶上不影响其使用寿命。具有抗强酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀的特性。适合在室外以及一些恶劣环境中使用。
- 6、毛重: 7kg
- 7、净重: 6kg
- 8、包装尺寸: L*W*H=470*410*630mm
- 9、产品尺寸: L*W*H=420*340*590mm
- 10、性能特点: 无须固定安装, 可根据实际需要随时移动至使用场所, 适合不方便外接水源的地方使用
- 11、使用方法: 手动拉开洗眼喷头防尘盖, 洗眼水自动喷出; 用完将洗眼防尘盖复位即可 (特别提醒: 每次使用完请将洗眼水补充充满)
- 12、适用场所: 广泛应用于核能、电站、制药、医疗、化工、石油、船舶、电子、冶炼、印染、教育及科研等单位、行业或领域
- 13、特别提醒: 每 6 个月必须清洁液体容器, 搭配清水防腐剂 (清水防腐剂需另外购买), 可保障洗眼器储液 120 天内有效使用。

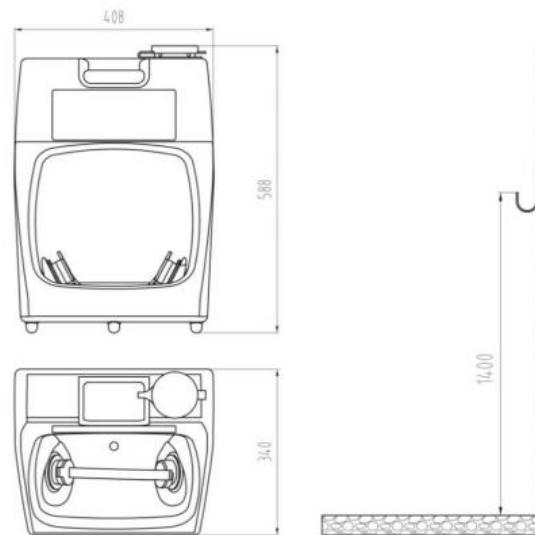

安装/使用/维护

1、安装：

1.1、挂钩膨胀螺丝安装高度在洗眼器开启状态保证洗眼喷头高度在 838~1143 范围内，通过后面把手将桶固定在墙面上。也可搭配推车使用。

1.2、首次使用前请用清水将储液桶内部及洗眼喷头清洗干净。

1.3、添加纯净水或符合饮用标准的水，添加清水防腐剂的水一般每 90-120 天应更换一次，具体保质时长与搭配比例请参照清水防腐剂使用说明书，未添加清水防腐剂的水应 7 天之内更换一次。确保洗眼器内液体在有效期内使用。

2、使用：

2.1、需要洗眼时，拉下喷头橡胶盖，洗眼喷头即刻出水。

2.2、掀开眼帘。

2.3、将受伤部位对准洗眼喷头出水处进行冲洗，直到洗眼液用完。

2.4、使用后盖上喷头橡胶盖，并将洗眼器内装满清水，盖上桶口防尘盖。

维护保养：

1、贮液桶是否泄露、是否有外来污染物、液体是否装满。

2、洗眼喷头橡胶盖是否泄露（若发生泄露或者破损，应立刻停止使用并更换）。

3、定期清洁储液桶。

订货信息：

| SKU | 产品名称 | 包装形式 | 订货单位 |
|----------|--------------------------|-------|------|
| HD-EY631 | 汉盾 HD-EY631 便捷式洗眼器 (30L) | 1 台/箱 | 台 |