

## Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	手部防护	
产品名称	双层帆布手套 (白甲 24 线)	
防护等级	/	
产品型号	HD-C4	
产品认证	/	
包装规格	10 付/打, 150 付/箱	
有效期	自生产日期起 3 年	
应用领域	焊接、切割、搬运、打磨等作业	

## 产品特性

布料:白甲 2×2 布料

内衬:床单内衬

含棉%65

版型:长度 25.5 公分

宽度:13.8 公分

克重: 92.55 克

优点:本款使用单位, 煤矿, 钢厂! 白甲 24 线优点是全国各个地区都在广泛营销, 市场认可度很高!


## 使用及维护说明

手套在使用前, 如果发现手套有破碎霉烂等情况, 不要使用。如果使用中, 手套出现割破磨碎等情况, 需立即更换。

本产品在储存时, 应保持在通风干燥、防火、防暴晒、防潮、防鼠、防虫的环境中。

## 使用方法

1. 检查是否存在撕裂破口;
2. 穿戴前将手套的拇指和其他手指正确对齐;
3. 将五指插入袖口, 然后将袖口拉起至腕部;
4. 检查手指和手掌部位是否严密贴合。袖口应紧贴腕部。

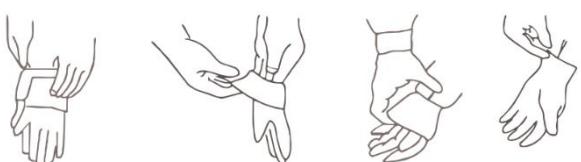

穿戴示意图

## 订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-C4	汉盾 HD-C4 双层帆布手套 (24 线) (10 付/打, 150 付/箱)	10 付/打, 150 付/箱	付