

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	手部防护	
产品名称	13 针涤纶丁腈纯胶涂层手套	
防护等级	/	
产品型号	HD-GP5020	
产品认证	GB/T 2912.1-2009 GB/T 7573-2009 GB/T 29865-2013 Q/3713 MLD001-2021	
包装规格	12 双/打, 80 打/件	
有效期	自生产日期起 3 年	
应用领域	建筑业、汽修业、机械加工、园艺作业、快递搬运、装配维修、石油化工	

产品特性

- 内里：13 针涤纶
- 袖口类别：弹力松紧收口不开线，不易脱落，紧贴手腕工作更贴心。
- 涂层：纯蓝丁腈胶 42g
- 特性：无惧油污、耐磨、透气、耐撕裂、不容易破损；运用人体工学设计，符合亚洲人手型。
- 尺码：均码
- 应用领域：建筑业、汽修业、机械加工、园艺作业、快递搬运、装配维修、石油化工


使用及维护说明

手套在使用前，如果发现手套有破碎腐烂等情况，不要使用。如果使用中，手套出现割破磨碎等情况，需立即更换。

本产品在储存时，应保持在通风干燥、防火、防暴晒、防潮、防鼠、防虫的环境中。

使用方法

1. 检查是否存在撕裂破口；
2. 穿戴前将手套的拇指和其他手指正确对齐；
3. 将五指插入袖口，然后将袖口拉起至腕部；
4. 检查手指和手掌部位是否严密贴合。袖口应紧贴腕部。

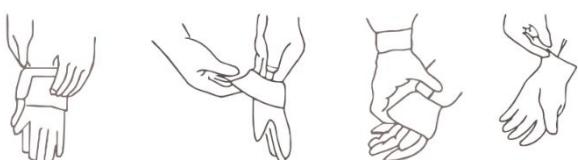

穿戴示意图

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-GP5020	汉盾 HD-GP5020 13 针涤纶丁腈纯胶涂层手套	12 双/打, 80 打/件	打