
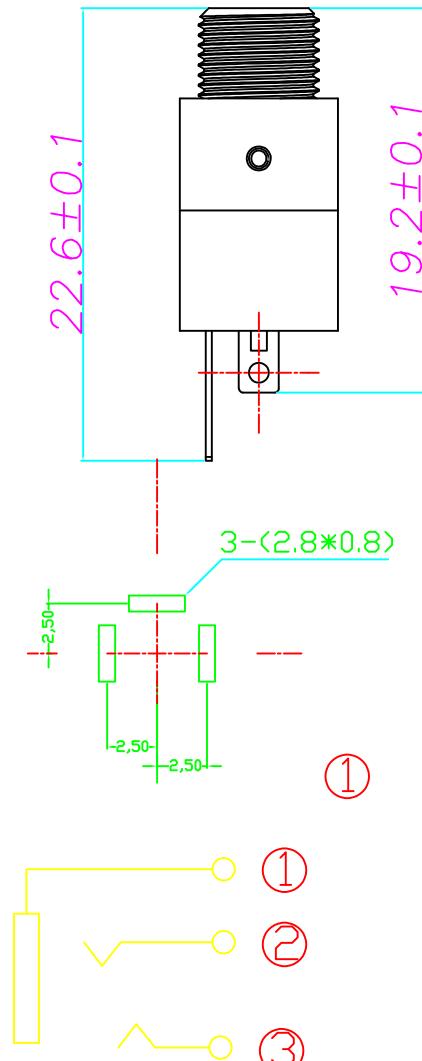


ROHS

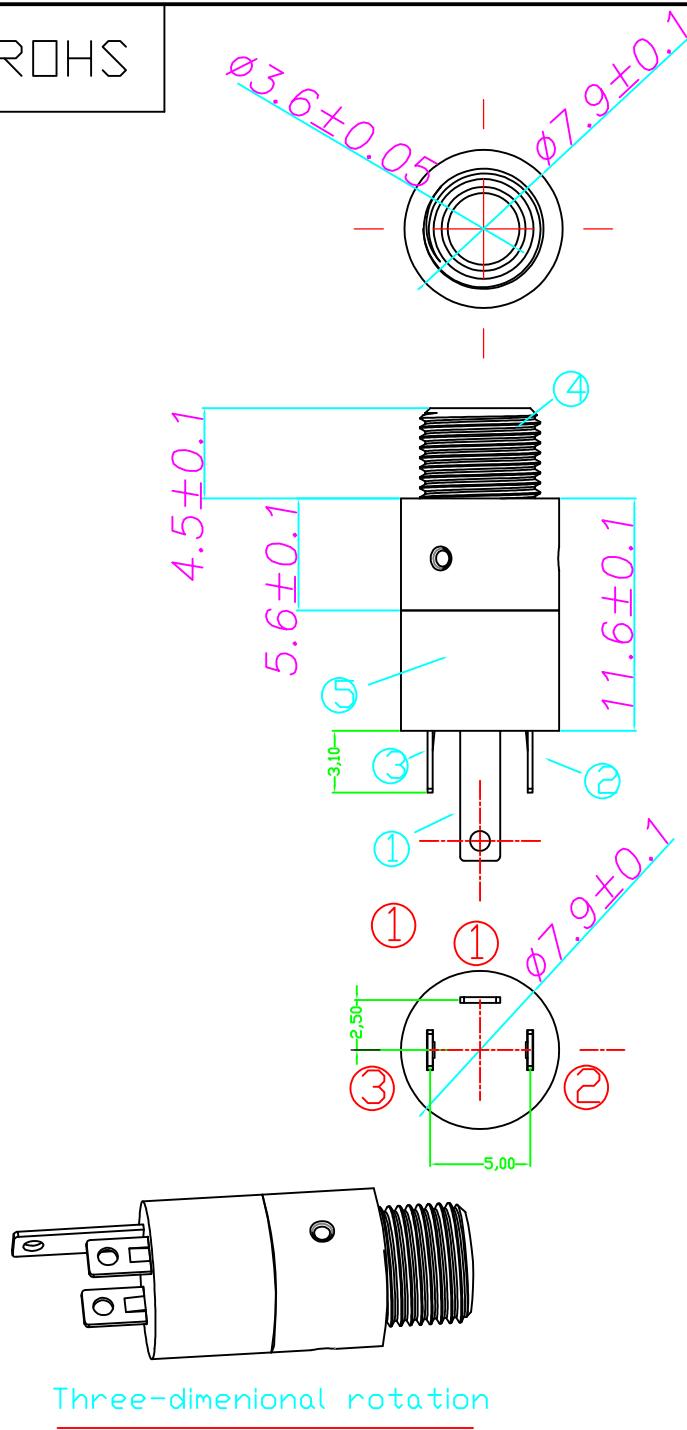

## 技术要求

- 1、插入力: 2.94 ~ 29.4N(0.3 ~ 3.0kgf)
- 2、拔出力: 2.94 ~ 29.4N(0.3 ~ 3.0kgf)
- 3、接触电阻: ≤ 30mV
- 4、绝缘电阻: > 100MΩ DC 500V
- 5、耐电压: AC 500V 1min 无飞弧及击穿
- 6、寿命: 5000 10 ~ 20 次/min
- 7、额定负载: DC 12V 1A
- 8、适用温度范围: -25 ~ 85°C

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
1		1号脚	磷铜t0.25		镀银	
2		2号脚	磷铜t0.25		镀银	
3		3号脚	黄铜t0.30		镀银	
4		4号脚	铜套		铜锡	
5		塑料座	PBT		黑色	
6						
7						
8						
9						
10						
浙江创都电子科技有限公司				1. 线性 X ±0.15 X.X ±0.10 X.XX ±0.05		
				2. 角度 XX: ±3° X: ±2° X.X: ±1°		
审核		日期		品名	PJ-392	
批准		日期		型号		
比例		单位		页码	1F1	A4

