



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

震动开关

规格型号 Part No:

SW-460D

贵公司承认印 Approval signatures


料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

规格书

SW-460 (系列 开关) 珠子开关

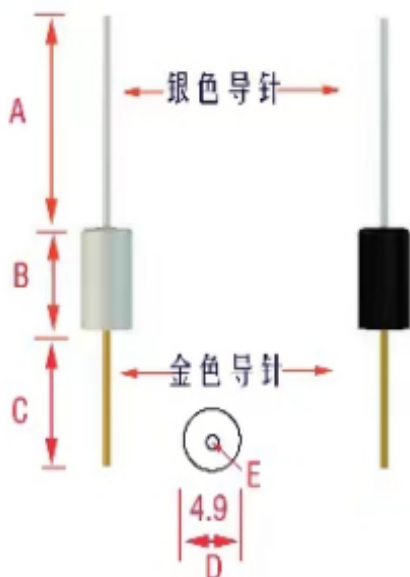


1. 本开关使用金属材质制造,电气特性与水银开关近似但没有水银开关的危险性及环保问题,晃动时有单向导通之特性,装配使用更为方便安全.

2. 工作特性:金色的一端为(ON)导通触发端,银色一端为(OFF)开路端,当受到外力摇晃而达到适当晃动力或金色的一端设置低与水平适当角度时电接脚电气特性会产生短时间或持续导通(ON)状态,而当电气特性要恢复开路状态(OFF)时,开关设置环境必须为静止,且银色端设置角度需低于水平线.当开关以水平设置,晃动可轻易触发,而当银色一端向下设置时,晃动则极不易触发.

3. 本开关适用于小电流电路的触发,不易当电源开关

4. 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$

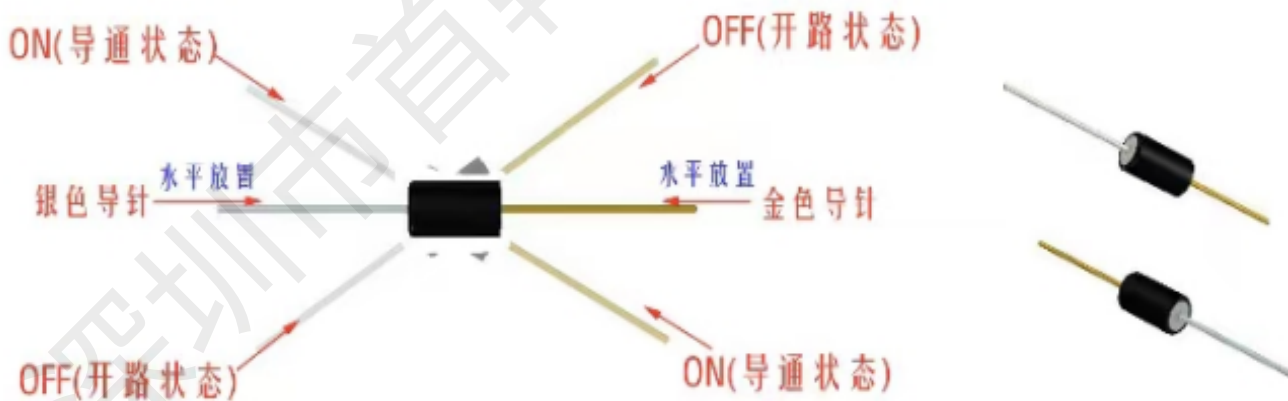

规格 单位:MM							电气特行				
型号	A	B	C	D	E	珠子数	电压	导通时间	开路电阻	电流	耐温
SW-460	19	9	15	4.8	0.6	单珠	12V	1MS	10M ohm	5mA	100
SW-460D	19	12	15	4.8	0.6	双珠	12V	2MS	5 M ohm	10mA	100
SW-460D	19	12	15	4.8	0.6	双珠	12V	2MS	5 M ohm	10mA	100

(备注: 热缩套管不耐温)