



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

震动开关

规格型号 Part No:

SW-58015P-ZJ

贵公司承认印 Approval signatures


料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

规格书

振动开关SW-580系列 MINI型

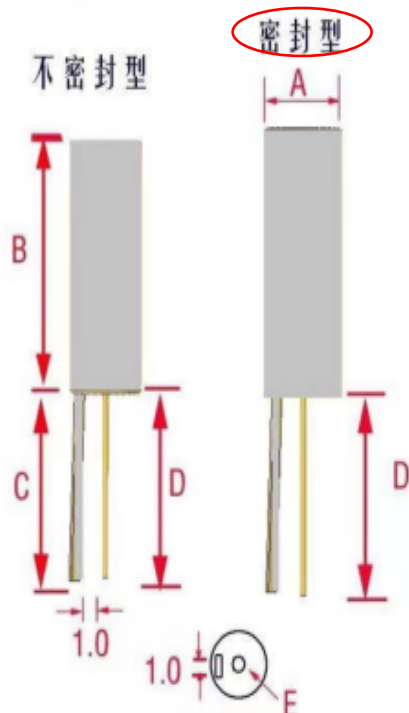

- 1: 本开关在静止时为开路(OFF)状态,当受到外力碰触而达到适当的振动力时,导电接脚会产生瞬间导通(ON)状态,使电气特性改变,而当外力消失时,电气特性恢复开路OFF状态.
- 2: 无方向性,任何角度均可触发工作.
- 3: 型号末位有P字为完全密封式封装,可防水防尘.
- 4: 本开关适用于小电流电路的触发.
- 5: 本开关可在较高温度下工作.
- 6: 开关脚焊接部位: 手焊 $360^{\circ}\pm 10^{\circ}$ 回流焊 $260^{\circ}\pm 10^{\circ}$
7. 工作温度: $-20 \sim 80$

规格 单位:MM						电气特行						
型 号	A	B	C	D	E	灵敏度	外型封装	电压	导通时间	开路电阻	电流	耐温
SW-58010	2.8	8	7	9	0.1	高灵敏	一般型	12V	0.3MS	10M ohm	0.5MA	150
SW-58010P	3.2	9	7	9	0.1	高灵敏	密封型	12V	0.3MS	10M ohm	0.5MA	150
SW-58015	2.8	8	7	9	0.15	标准型	一般型	12V	0.2MS	10M ohm	0.2MA	150
SW-58015P	3.2	8.5	7	9	0.15	标准型	密封型	12V	0.2MS	10M ohm	0.5mA	150
SW-58020	2.8	8	7	9	0.2	偏迟钝	一般型	12V	0.1MS	10M ohm	0.1MA	150
SW-58020P	3.2	9	7	9	0.2	偏迟钝	密封型	12V	0.1MS	10M ohm	0.1MA	150
SW-58030	2.8	8	7	9	0.3	迟钝型	一般型	12V	0.1MS	10M ohm	0.1MA	150
SW-58030P	3.2	9	7	9	0.3	迟钝型	密封型	12V	0.1MS	10M ohm	0.1MA	150