



ベース付ピン

トップ型

●ボス無し

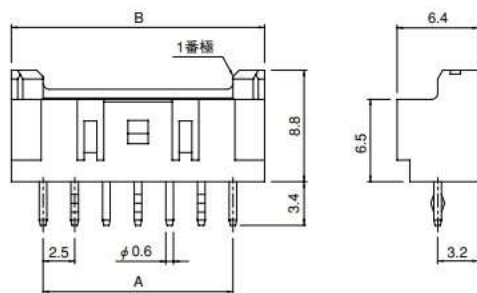

●ボス有り

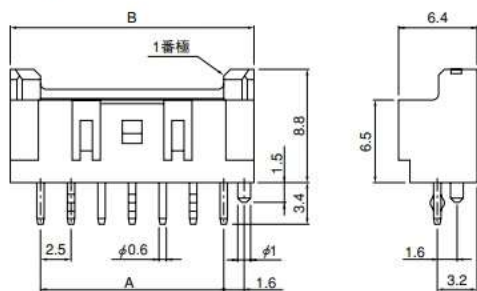

極 数	形 番		寸法 (mm)		個数 ／箱
	ボス無し	ボス有り	A	B	
2	B02B-XASK-1	B02B-XASK-1-A	2.5	7.5	1,000
3	B03B-XASK-1	B03B-XASK-1-A	5.0	10.0	400
4	B04B-XASK-1	B04B-XASK-1-A	7.5	12.5	400
5	B05B-XASK-1	B05B-XASK-1-A	10.0	15.0	400
6	B06B-XASK-1	B06B-XASK-1-A	12.5	17.5	400
7	B07B-XASK-1	B07B-XASK-1-A	15.0	20.0	250
8	B08B-XASK-1	B08B-XASK-1-A	17.5	22.5	250
9	B09B-XASK-1	B09B-XASK-1-A	20.0	25.0	250
10	B10B-XASK-1	B10B-XASK-1-A	22.5	27.5	250
11	B11B-XASK-1	B11B-XASK-1-A	25.0	30.0	200
12	B12B-XASK-1	B12B-XASK-1-A	27.5	32.5	200
13	B13B-XASK-1	B13B-XASK-1-A	30.0	35.0	100
14	B14B-XASK-1	B14B-XASK-1-A	32.5	37.5	100
15	B15B-XASK-1	B15B-XASK-1-A	35.0	40.0	100
20	B20B-XASK-1	B20B-XASK-1-A	47.5	52.5	100

材 質・表面処理

ピン：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

ベース：ガラス入ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル（アイボリー）

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

注) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。

B 02B-XASK-1 -

組立品の形態：B…トップ型 S…サイド型

極数：トップ型…2～15、20 サイド型…2～14

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル（アイボリー）、
K…黒、R…赤、E…青、M…緑、Y…黄

クリンチ表示：K…クリンチ有り（サイド型2極は除く）
S…クリンチ無し

補助記号

形状：なし…トップ型ボス無し、サイド型ボス（フック）有り
A…トップ型ボス有り