

地址: 广东省深圳市宝安区松岗沙浦围前海聚英产业园

官网: www.18sz.cn

版本: A0

电话: 0755-23322028

传真: 0755-23322028

邮箱: jyjm@18sz.cn

一、产品简介:

名称: 1T-EGG插座

型号: EGG. 1T. 3XX. CLL


外壳材料: 铜合金镀珍珠铬

针芯材料: 铜合金镀金

二、主要性能参数:

|      |                |      |                               |
|------|----------------|------|-------------------------------|
| 使用环境 | 室外             | 温度等级 | -40° C, +200° C               |
| 冲击   | 100g, 6ms      | 机械寿命 | >3000次                        |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ (常态下)  | 震动   | 15 g [10 Hz - 2000 Hz]        |
| 温度   | 60° C, 95% Max | 盐雾   | >144h                         |
| 防水等级 | IP67(插合时)      | 屏蔽   | >75dB at 10Mhz, >40dB at 1Ghz |


三、编码规则:

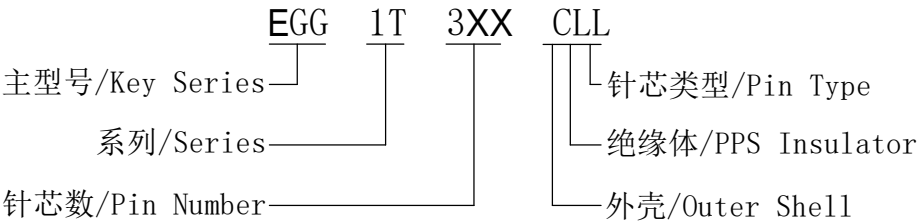

四、编码说明:

|              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 编号/针芯数       | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 310  | 312  | 314  | 316  |
| 孔位排列(母针焊接端)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 接触体直径        | 1.3  | 1.3  | 0.9  | 0.9  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |
| 适配导线尺寸(AWG)  | 20   | 20   | 22   | 22   | 24   | 24   | 24   | 28   | 28   | 28   | 28   |
| 测试电压(KV mms) | 1.50 | 1.30 | 1.35 | 1.25 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 额定电流(A)      | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0  | 7.0  | 7.0  | 5.0  | 2.5  | 2.0  | 2.0  | 1.5  |

五、外形尺寸及结构(未注公差: GB/T 1804-m) 单位: mm

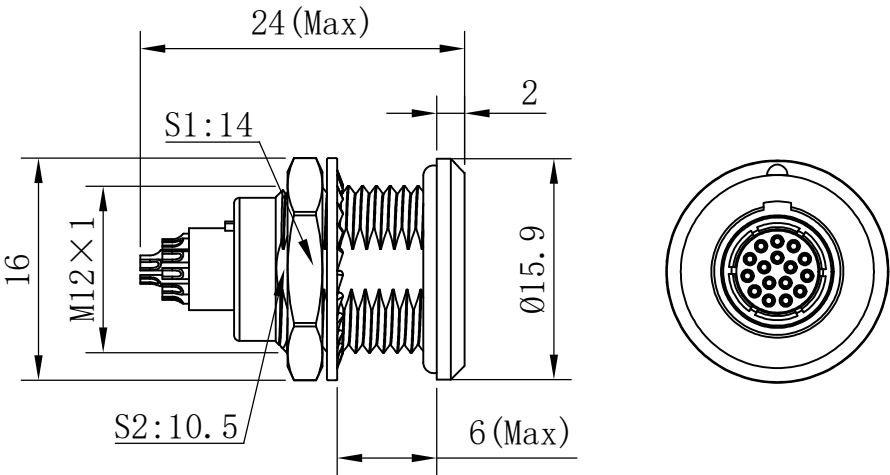

面板安装开孔尺寸

