
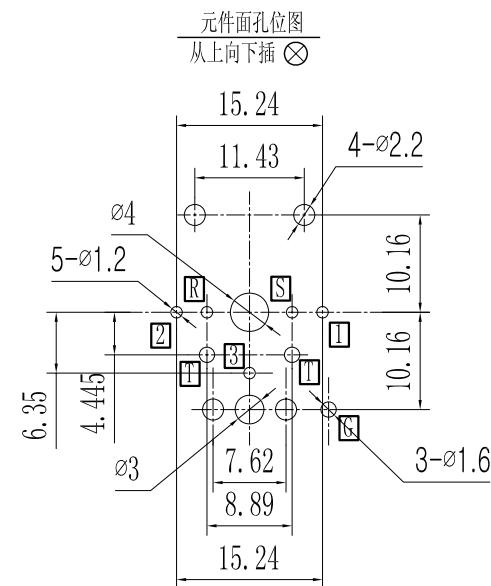
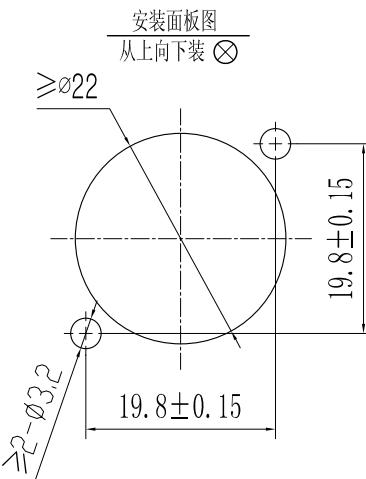
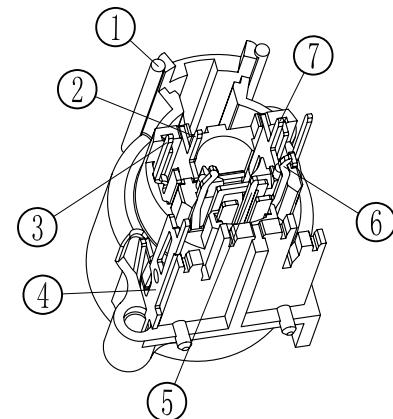
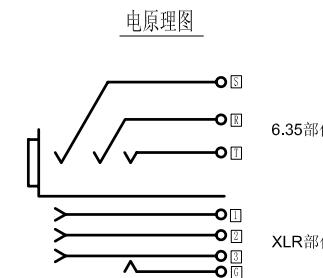
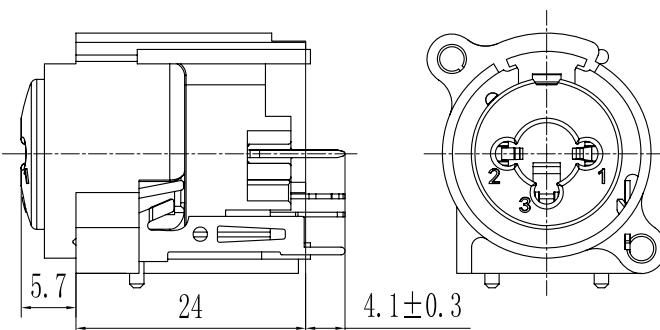


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

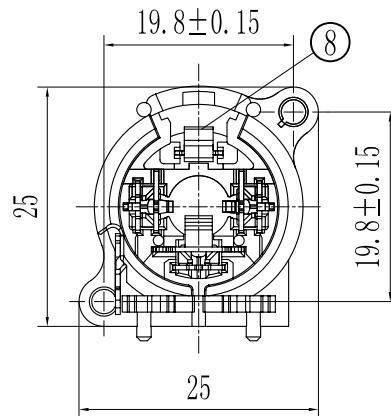

| | | | | | | |
|----|---------------|--------|------------------|-----|-------|-----|
| 序号 | 零件料号 | 名称 | 材 料 | 数 量 | 镀层/颜色 | 备 注 |
| ⑧ | X3019-32-61N8 | 增力 片 | 65Mn t=0.4 | 1 | Ni | 黑 |
| ⑦ | X3011-44-21G6 | 右插针 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Ag | ※ |
| ⑥ | X3011-45-21A1 | 中插针 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Au | ※ |
| ⑤ | X3011-42-21A1 | 3号插针 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Au | ※ |
| ④ | X3011-46-21S8 | 接地片 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Sn | ※ |
| ③ | X3011-41-21A1 | 1号2号插针 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 2 | Au | ※ |
| ② | X3011-43-21G6 | 左插针 | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Ag | ※ |
| ① | X3011-00-N3B | 基 座 | PA66 UL94HB | 1 | 黑色 | ※ |

浙江创都电子科技有限公司

卡侬插座
外 形 图

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----------|--------------|----|---|
| 设计 | | 日期 | | 产品 型号 | XLR-19ZNP-7P | | |
| 审核 | | 日期 | | 产品 型号 | | | |
| 批准 | | 日期 | | 产品 料号 | | | |
| 比例 | 2:1 | 单位 | mm | 页码 | 1 OF 1 | A4 | ⊕ |

| | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|----|----|------|
| 变更单号 | 版本 | 日期 | 内容描述 | 变更 | 审核 | 批准 | 未注公差 |
| A/0 | | | | | | | |