



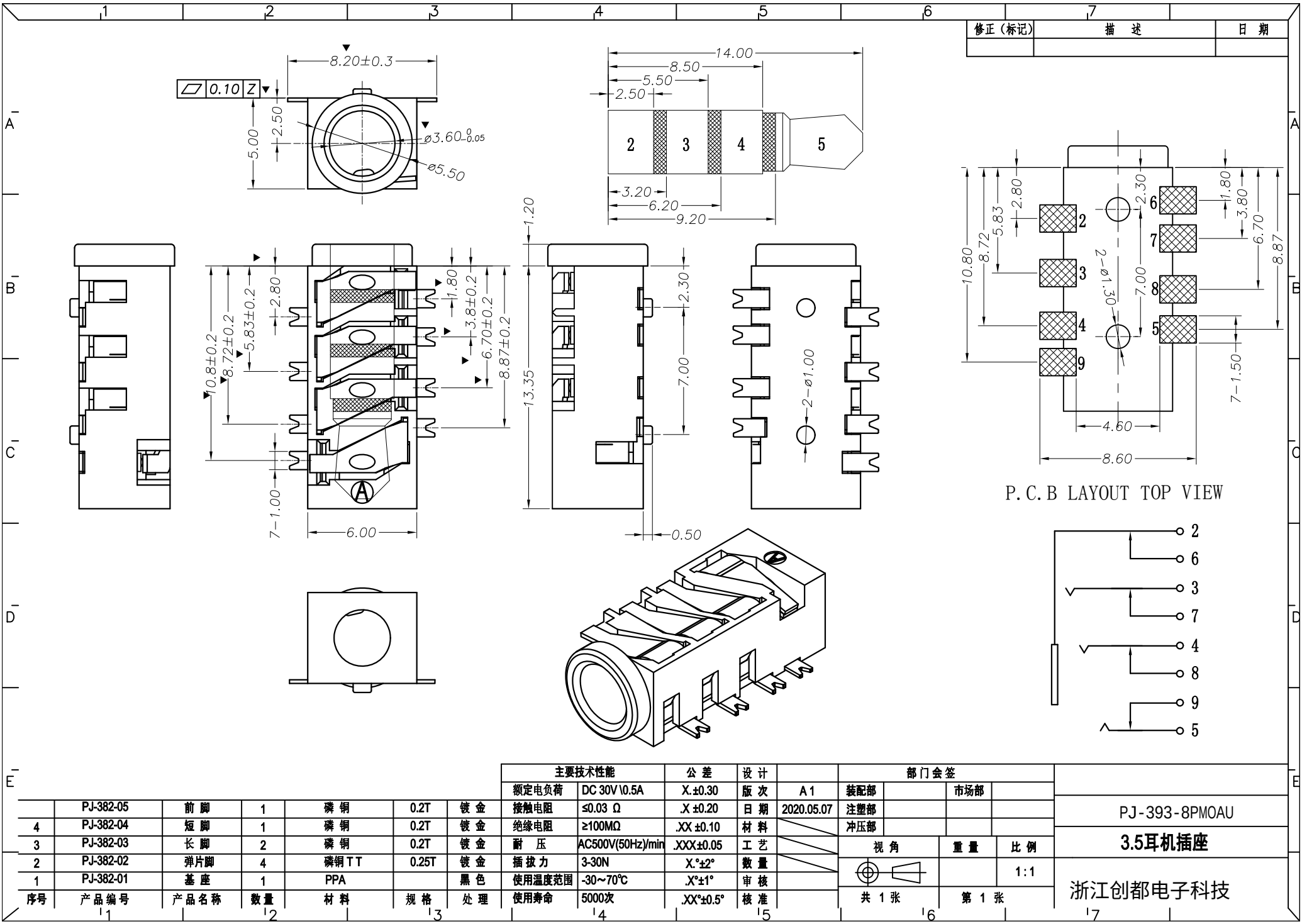

修正 (标记)	描述	日期

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

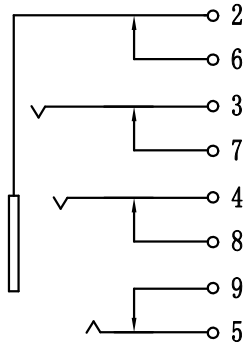

							主要技术性能		公差	设计		部门会签				
							额定电负荷	DC 30V\0.5A	X.±0.30	版次	A 1	装配部		市场部		
	PJ-382-05	前脚	1	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.20	日期	2020.05.07	注塑部				PJ-393-8PM0AU
4	PJ-382-04	短脚	1	磷铜	0.2T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.10	材料		冲压部				
3	PJ-382-03	长脚	2	磷铜	0.2T	镀金	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX ±0.05	工艺		视角		重量	比例	3.5耳机插座
2	PJ-382-02	弹片脚	4	磷铜TT	0.25T	镀金	插拔力	3-30N	X.°±2°	数量					1:1	
1	PJ-382-01	底座	1	PPA		黑色	使用温度范围	-30~70℃	.X°±1°	审核						浙江创都电子科技
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准		共 1 张		第 1 张		
	1		12					14		15		16			17	