

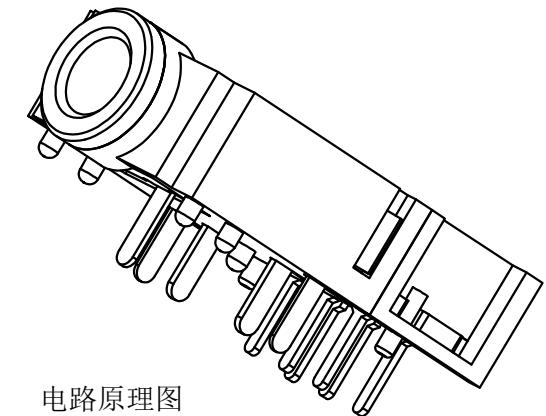
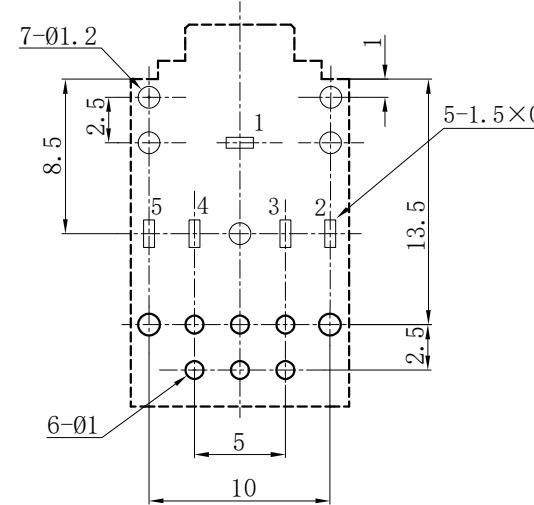


一般尺寸公差MM	. \bar{X} X	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
±0.05	±0.10	±0.20			±0.5	±1

线路板开孔尺寸


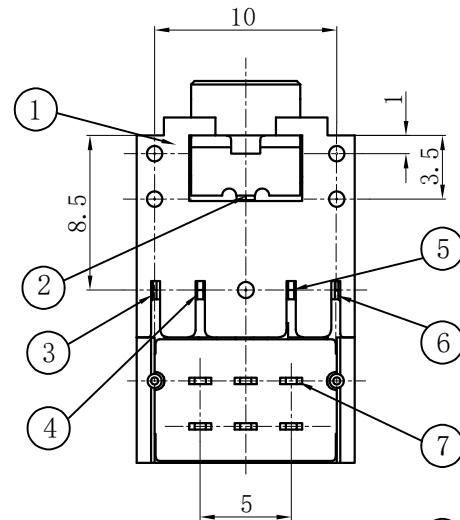


电路原理图

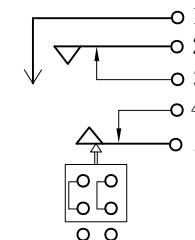

主要技术性能

1. 额定电负荷: $30V \cdot 0.5A$;
 2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
 3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
 4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
 5. 插拔力: 3~20N;
 6. 寿命: 5,000次。

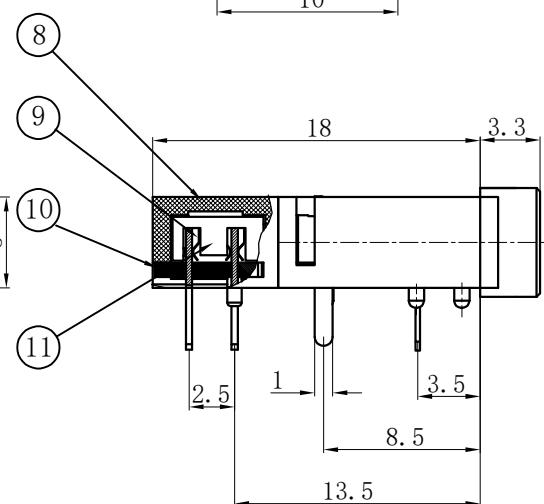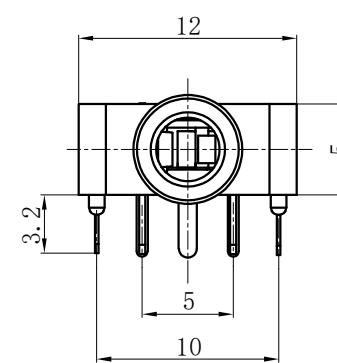

11		滑 块	1	PA工程塑料	黑色
10		定触片板	1	PA工程塑料	黄色
9		动触片	2	复银铜带 $\delta = 0.06\text{mm}$	
8		开关座	1	PA工程塑料	黑色
7		定触片	6	H62(Y)黄铜带 $\delta = 0.35\text{mm}$	D.Ag
6		5# 簧片	1	Mn锰钢带 $\delta = 0.25\text{mm}$	D.Sn
5		4# 定片	1	H62(Y)黄铜带 $\delta = 0.35\text{mm}$	D.Sn
4		3# 定片	1	H62(Y)黄铜带 $\delta = 0.35\text{mm}$	D.Sn
3		2# 簧片	1	Mn锰钢带 $\delta = 0.25\text{mm}$	D.Sn
2		1# 簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 $\delta = 0.25\text{mm}$	D.Sn
1		基 座	1	PA66	黑色
序号	图号或代号	名称	数量	材 料	备注

单 位	绘 图		产品 名 称	PJ307-11P-ST
MM	核 对		图 号	
比 例	核 准			
1: 1	日 期			
			Φ 3.5 系列耳机插座	

浙江创都电子科技有限公司