


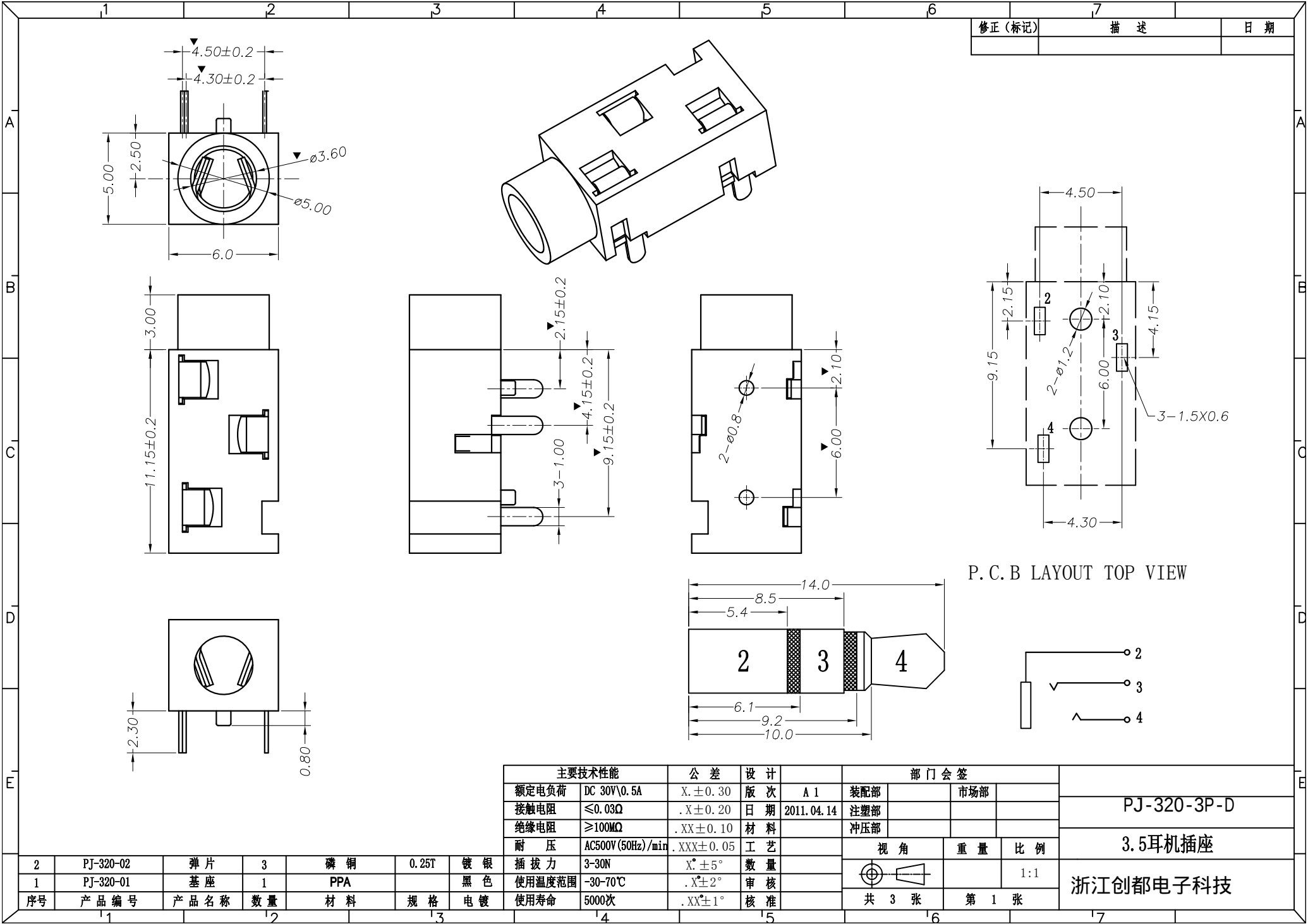

修正 (标记)	描述	日期

主要技术性能				公差	设计	部门会签				PJ-320-3P-D
额定电负荷	DC 30V\0.5A	X. ± 0.30	版次	A 1	装配部	市场部				
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$	. X ± 0.20	日期	2011.04.14	注塑部					
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	. XX ± 0.10	材料		冲压部					
耐压	AC500V (50Hz)/min	. XXX ± 0.05	工艺		视角				重量	比例
插拔力	3-30N	X. $\pm 5^\circ$	数量		1:1					
使用温度范围	-30~70℃	. X $\pm 2^\circ$	审核		共 3 张				第 1 张	
使用寿命	5000次	. XX $\pm 1^\circ$	核准							

2	PJ-320-02	弹片	3	磷铜	0.25T	镀银
1	PJ-320-01	基座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

浙江创都电子科技