


修正 (标记)	描述	日期

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

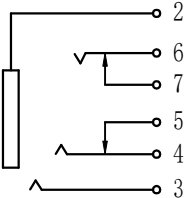

7	PJ-242-07	4#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金	主要技术性能		公差	设计	周朝艾	部门会签		
6	PJ-242-06	4#脚	1	磷铜	0.2T	镀金	额定电负荷	DC 30V/0.5A	X.±0.30	版次	A 1	装配部		市场部
5	PJ-242-05	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻	≤0.03 Ω	.X.±0.20	日期	2022.06.22	注塑部		
4	PJ-242-04	3#脚	1	磷铜	0.2T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX.±0.10	材料		冲压部		
3	PJ-242-03	2#脚	1	磷铜	0.2T	镀金	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX.±0.05	工艺				
2	PJ-242-02	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金	插拔力	3-30N	X.°±2°	数量				
1	PJ-242-01	底座	1	PPA		黑色	使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审核				
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准				

PJ-242-6P-AU		
浙江创都电子科技		