



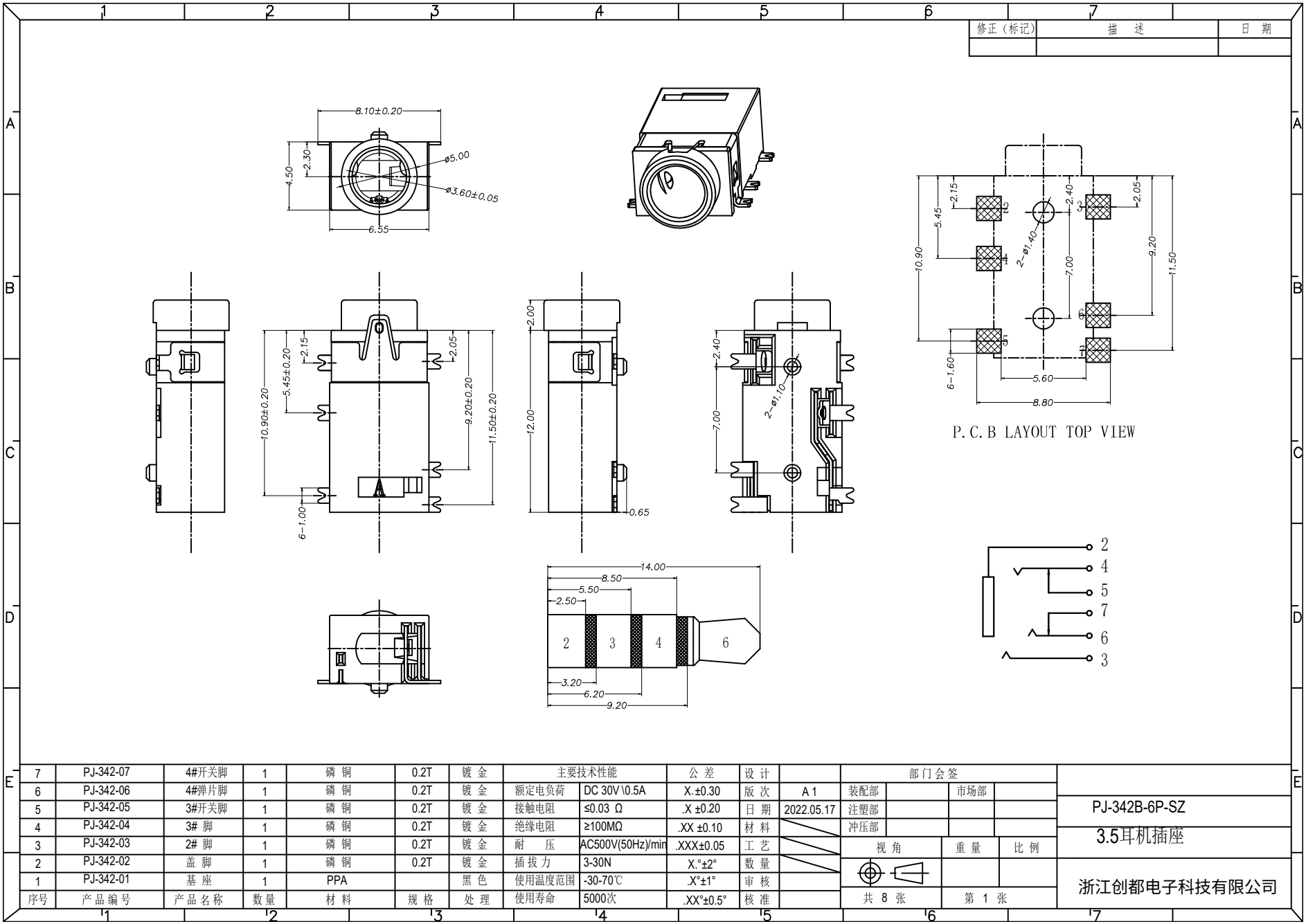

修正 (标记)	描述	日期
---------	----	----

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

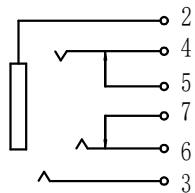

7	PJ-342-07	4#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金	主要技术性能		公差	设计	部门会签			PJ-342B-6P-SZ 3.5耳机插座
6	PJ-342-06	4#弹片脚	1	磷铜	0.2T	镀金	额定电负荷	DC 30V/0.5A	X.±0.30	版次	A 1	装配部	市场部	
5	PJ-342-05	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.20	日期	2022.05.17	注塑部		
4	PJ-342-04	3#脚	1	磷铜	0.2T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.10	材料		冲压部		
3	PJ-342-03	2#脚	1	磷铜	0.2T	镀金	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.05	工艺		视角	重量	比例
2	PJ-342-02	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金	插拔力	3-30N	X.°±2°	数量				浙江创都电子科技有限公司
1	PJ-342-01	底座	1	PPA		黑色	使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审核				
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准		共 8 张	第 1 张	