

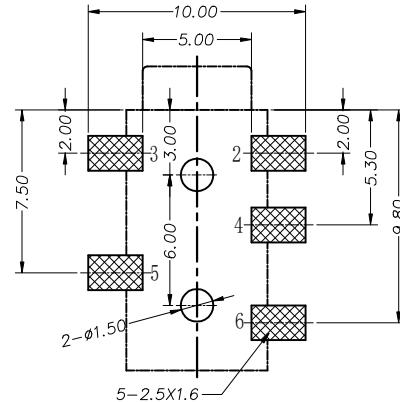
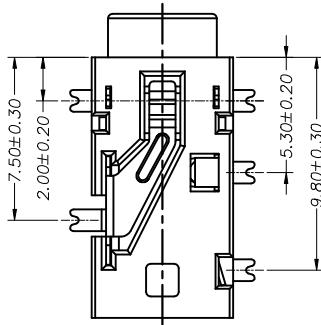
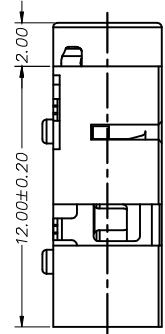
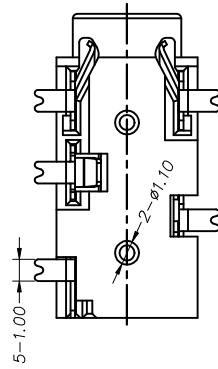
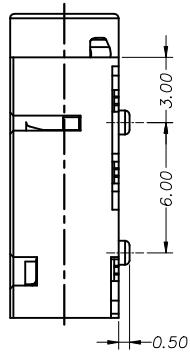
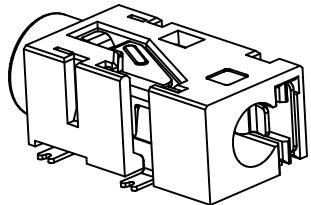
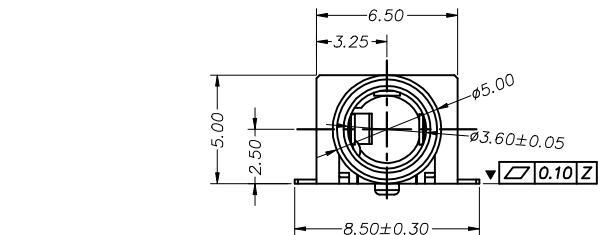
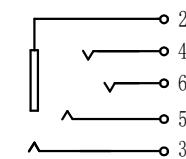


|   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 修正(标记) | 描述 | 日期 |
|--------|----|----|

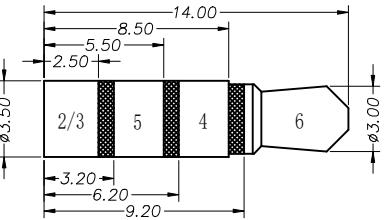

P.C.B. LAYOUT TOP VIEW

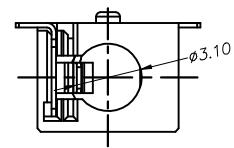

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

| 序号 | 产品编号       | 产品名称 | 数量 | 材料  | 规格   | 主要技术性能 |             | 公 差              | 设 计          | 部门会签 |            |       | E     |  |
|----|------------|------|----|-----|------|--------|-------------|------------------|--------------|------|------------|-------|-------|--|
|    |            |      |    |     |      | 额定电负荷  | DC 30V/0.5A |                  |              | 版 次  | A 1        | 装配部   | 市场部   |  |
| 6  | PJ-327F-06 | 弹 片  | 1  | 磷 铜 | 0.2T | 镀 锡    | 接触电阻        | ≤0.03 Ω          | X: ±0.20mm   | 日 期  | 2022.08.25 | 注塑部   |       |  |
| 5  | PJ-327F-05 | 大 脚  | 1  | 磷 铜 | 0.2T | 镀 锡    | 绝缘电阻        | ≥100MΩ           | XX: ±0.10mm  | 材 料  |            | 冲压部   |       |  |
| 4  | PJ-327F-04 | 中 脚  | 1  | 磷 铜 | 0.2T | 镀 锡    | 耐 压         | AC500V(50Hz)/min | XXX: ±0.05mm | 工 艺  |            | 视 角   |       |  |
| 3  | PJ-327F-03 | 右 脚  | 1  | 磷 铜 | 0.2T | 镀 锡    | 插 拔 力       | 3-30N            | X°: ±2°      | 数 量  |            | 重 量   |       |  |
| 2  | PJ-327F-02 | 左 脚  | 1  | 磷 铜 | 0.2T | 镀 锡    | 使 用 温 度 范 围 | -30-70°C         | X°: ±1°      | 审 核  |            | 比 例   |       |  |
| 1  | PJ-327F-01 | 基 座  | 1  | PPA |      |        | 使 用 寿 命     | 5000次            | XX: ±0.5°    | 核 准  |            | 共 6 张 | 第 1 张 |  |
|    |            |      |    |     |      |        |             |                  |              |      |            |       |       |  |

PJ-327F-5PS  
3.5耳机插座  
浙江创都电子科技