


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120017	2468/26#7/0.16TS-7P白印红排线(镀锡铜)	0.308	M
2	T1000004	X2501-T-PN	14	PCS
3	YXH00006	A2501-07P	2	PCS

技术要求：

导通：1)100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3)插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6)插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7)金属无锈迹，无端子高低现象。

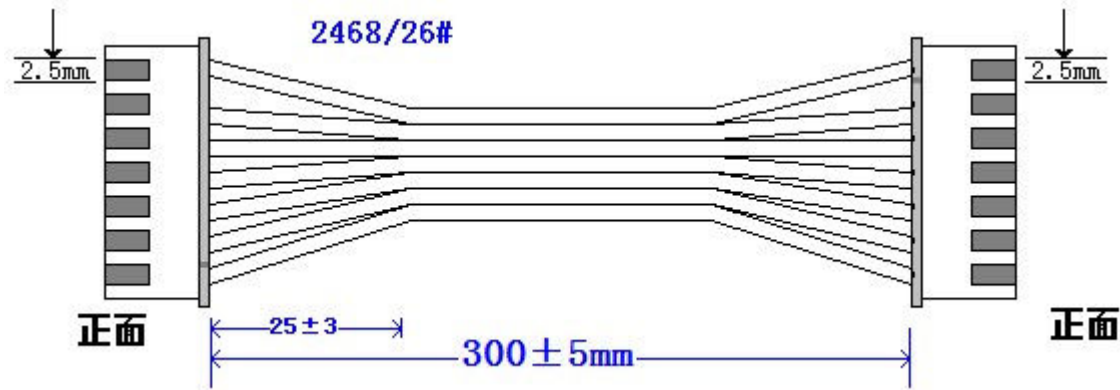

								RoHS Compliant	
				图号:	5603	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd		页面:	6 of 6
				单位:	MM			日期:	2025-08-08
				比例:	1:1	产品名称:	XH2. 5mm 红白排线2468#26 双头同向 L=300mm 7P	制图:	
A/0	1431 -5603		2023-07-19	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-246826-300-7P	批准:	