
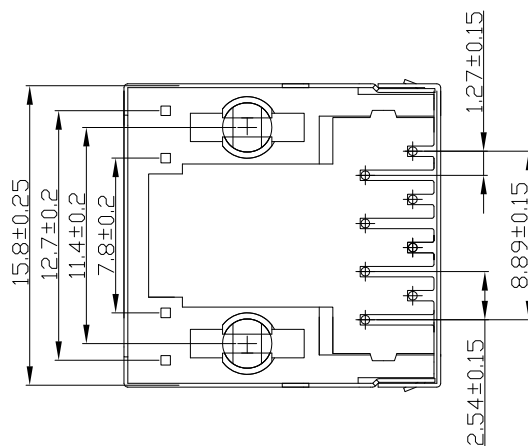
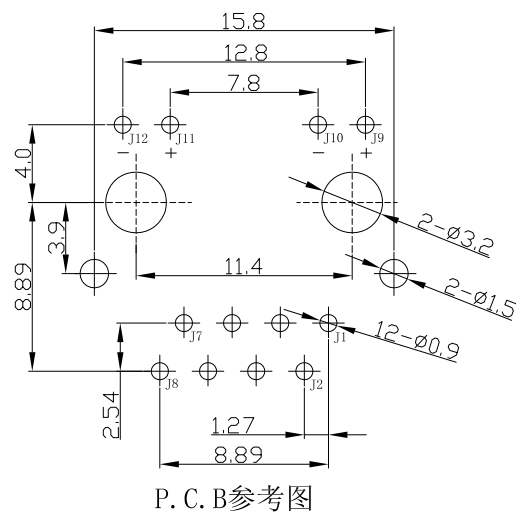
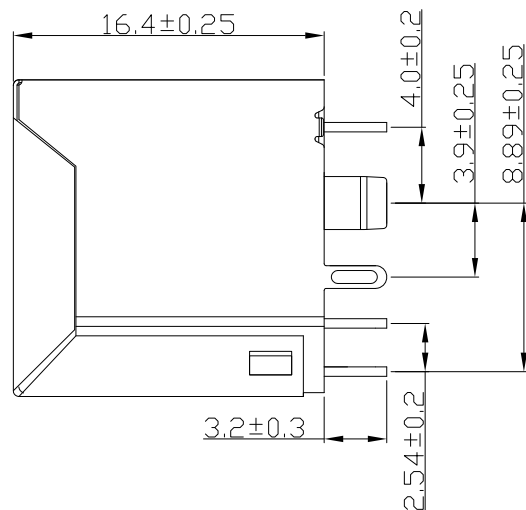


RoHS

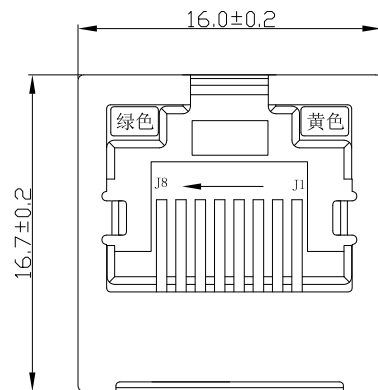

主要参数:

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

5	LED灯	铁针	黄/绿	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑（环保）	
2	塑座	PA66	黑（环保）	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

 
视图

网络插座
(LED灯左绿右黄)

RJ-052-1-2

发放部门

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司						
						视图				网络插座 (LED灯左绿右黄)		
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期					
设 计	王 丰	日 期	20.07.21	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	RJ-052-1-2
校 对	李攀进	日 期		审 定		日 期						
工 艺		日 期	20.07.21									
审 核	欧 丰	日 期	20.07.21					共 页		第 页		