


ベース付ポスト

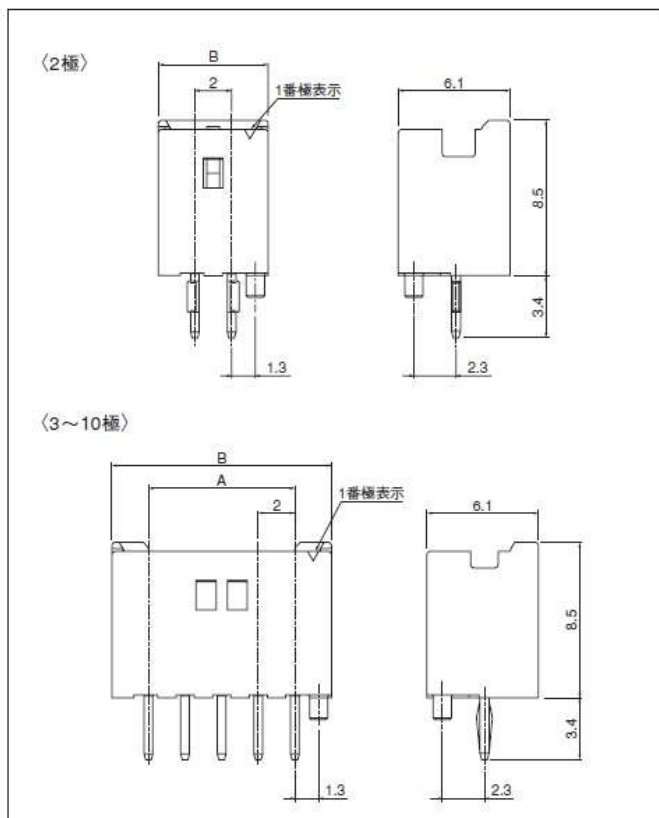

極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
2	B02B-PLISK-1	—	6.0	1,000
3	B03B-PLISK-1	4.0	8.0	1,000
4	B04B-PLISK-1	6.0	10.0	500
5	B05B-PLISK-1	8.0	12.0	500
6	B06B-PLISK-1	10.0	14.0	400
7	B07B-PLISK-1	12.0	16.0	350
8	B08B-PLISK-1	14.0	18.0	300
9	B09B-PLISK-1	16.0	20.0	250
10	B10B-PLISK-1	18.0	22.0	250

材 質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

ベース：ガラス入ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

