


RoHS

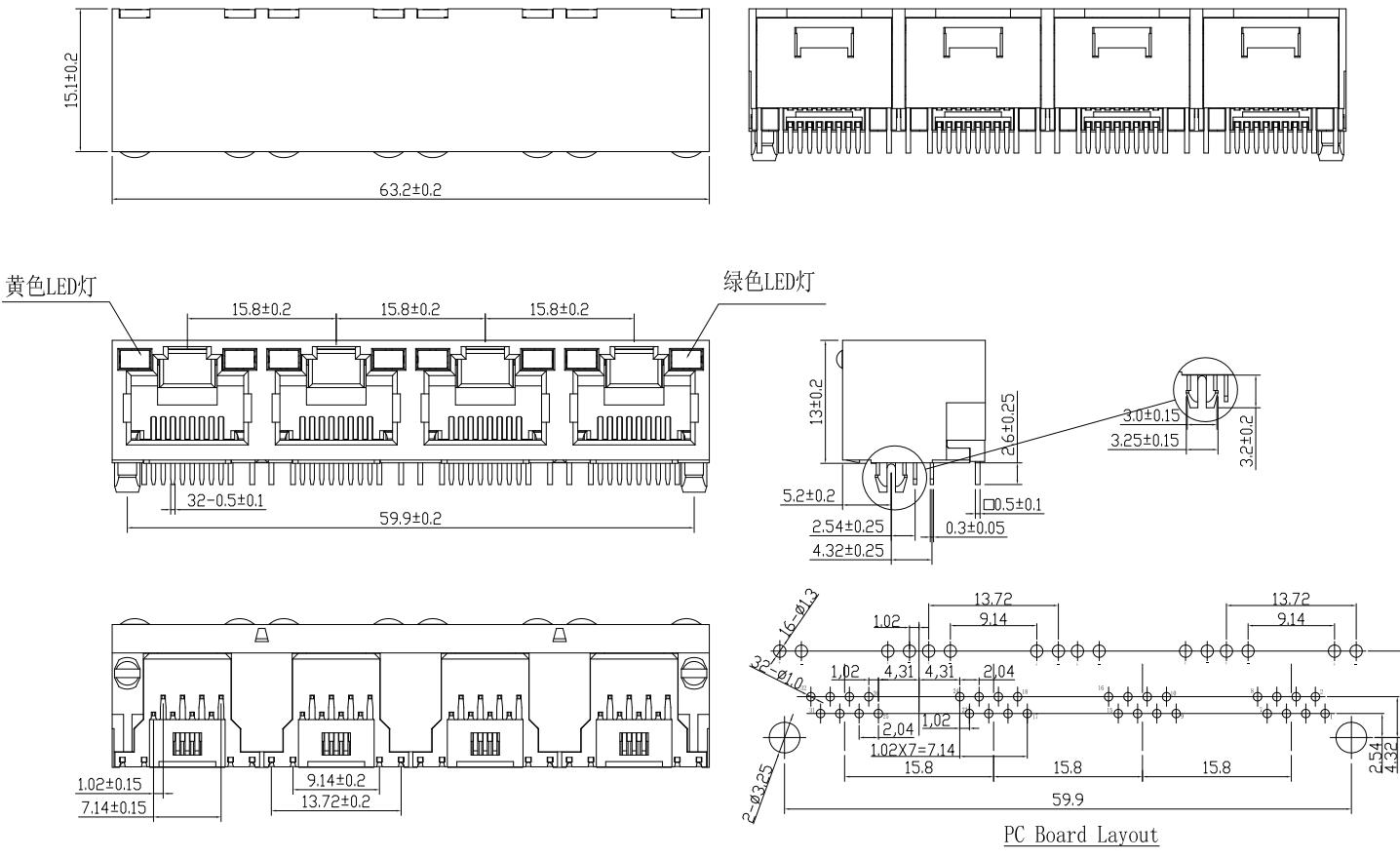

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

主要参数:

1. 额度电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	电镀	备注
4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	LED灯	黄色/绿色		
2	信号针	磷铜	接触点镀金	
1	塑座	PA66	灰色(环保)	

深圳市富港科技有限公司



网络插座

标记	处数	更改文件号		签 字	日期	
设计	王 丰	日期	18.01.15	标准化		日期
校对	李攀进	日期	18.01.15	审 定		日期
工艺		日期				
审核	欧 丰	日期	18.01.15			

共 页 第 页

RJ-056C-4-5