

## 产品规格

工作方式: 瞬时接触  
触点形式: 单刀双掷  
安装方式: 直立插式

机械性能  
动作力:  $35 \pm 20 \text{gf}$   
电气寿命: 10,000次


工作环境  
环境温度:  $-25 \sim +70^\circ\text{C}$   
环境湿度:  $(40^\circ\text{C}) \leq 85\%$

电气性能  
额定电负荷: 1A @ 125V AC  
接触电阻:  $100\text{m}\Omega$  Max.  
绝缘电阻:  $100\text{M}\Omega$  Min.  
行程:  $2 \pm 0.8\text{mm}$

## 物料

6. 压杆: 不锈钢  
5. 按钮: POM  
4. 盖板: PA66 黑色  
3. 簧片: 镀青铜+银触点  
2. 底座: PPA 白色  
1. 端子: 黄铜 表面镀银


塑料袋  
纸箱

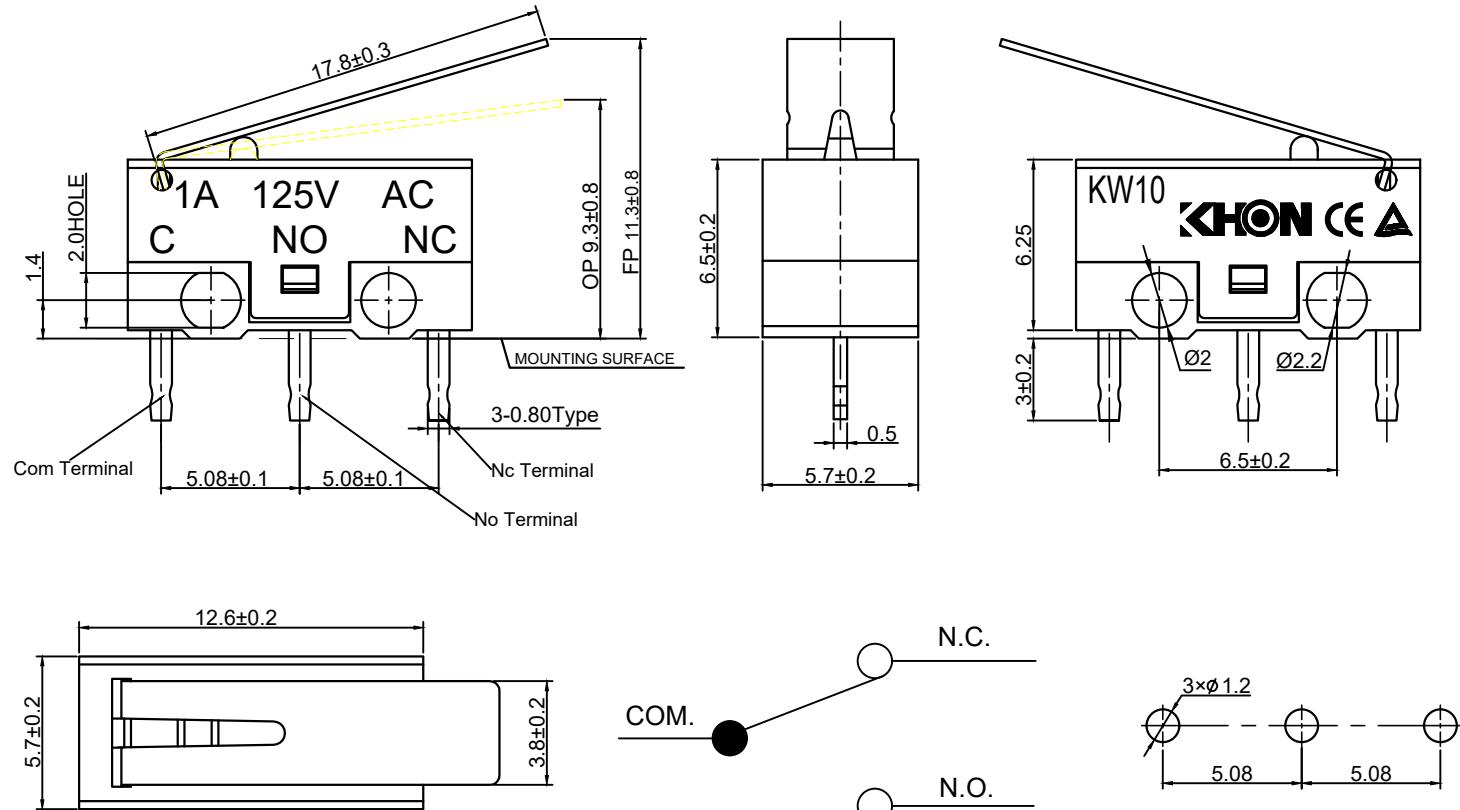

标记	处数	更改文件号	签 名	日期
设计			余嘉城	
审核			朱树清	
批准			徐君辉	

微动开关

KW10-01NA-17A2B

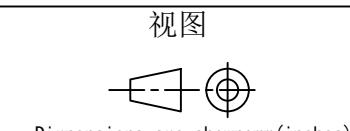

Dimensions are shown:mm(inches)

2025.04.20

阶段	标记	质量	比例
			4:1
第1张		共1张	

温州康宏电子有限公司