

产品规格

工作方式:
瞬时接触
触点形式:
单刀双掷
安装方式:
直立插式

机械性能
动作力:
 $110 \pm 20\text{gf}$
电气寿命:
10,000次

工作环境
环境温度:
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度:
 $(40^\circ\text{C}) \leq 85\%$


电气性能
额定电负荷:
1A @ 125V AC
接触电阻:
100m Ω Max.
绝缘电阻:
100M Ω Min.
行程:
 $0.45 \pm 0.2\text{mm}$

 
物料

5. 按钮:
POM
4. 盖:
PA66 黑色
3. 簧片:
铍青铜+银触点
2. 底座:
PPA 白色
1. 端子:
黄铜 表面镀银

包装

散装
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

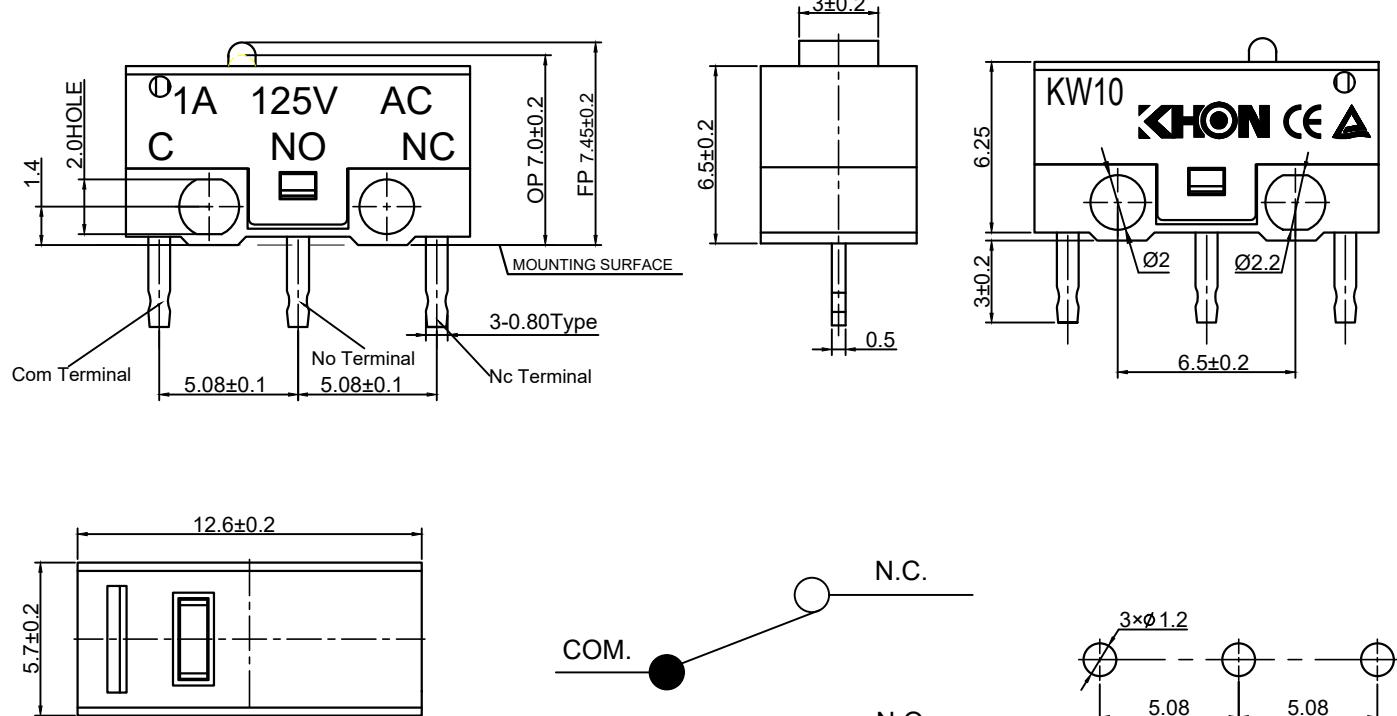

微动开关					KW10-00NA-0001B				
标记	处数	更改文件号	签 名	日期	视图	阶段	标记	质量	比例
设计			余嘉城		 Dimensions are shown:mm(inches)				4:1
审核			朱树清						
批准			徐君辉			第1张		共1张	
				2025.04.20		温州康宏电子有限公司			