

## 产品规格

工作方式:  
瞬时接触  
触点形式:  
单刀双掷  
安装方式:  
直立插式

机械性能  
动作力:  
 $35 \pm 20 \text{gf}$   
电气寿命:  
10,000次

工作环境  
环境温度:  
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$   
环境湿度:  
 $(40^\circ\text{C}) \leq 85\%$






电气性能  
额定电负荷:  
1A @ 125V AC  
接触电阻:  
100m $\Omega$  Max.  
绝缘电阻:  
100M $\Omega$  Min.  
行程:  
 $1.2 \pm 0.8 \text{mm}$

## 物料

6. 压杆:	不锈钢
5. 按钮:	POM
4. 盖板:	PA66 黑色
3. 簧片:	铍青铜+银触点
2. 底座:	PPA 白色
1. 端子:	黄铜 表面镀银

## 包装


散装	塑料袋
内包装:	纸箱

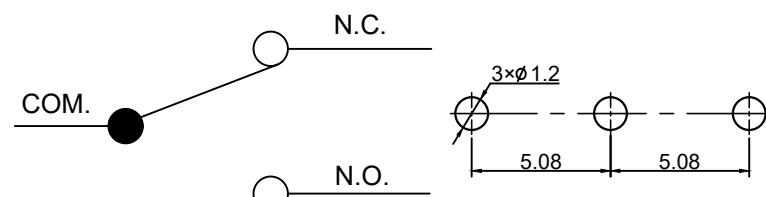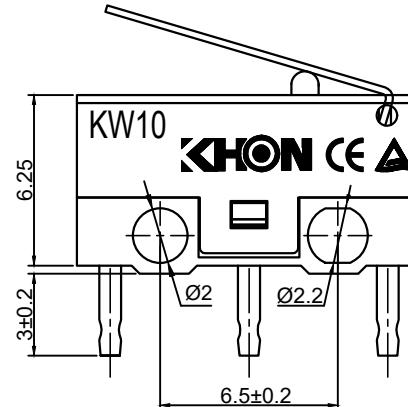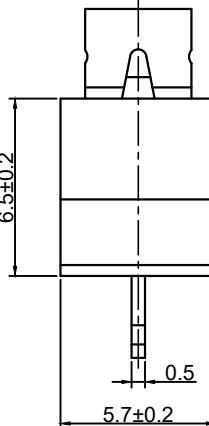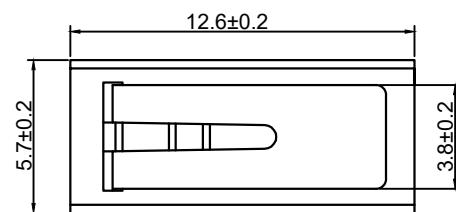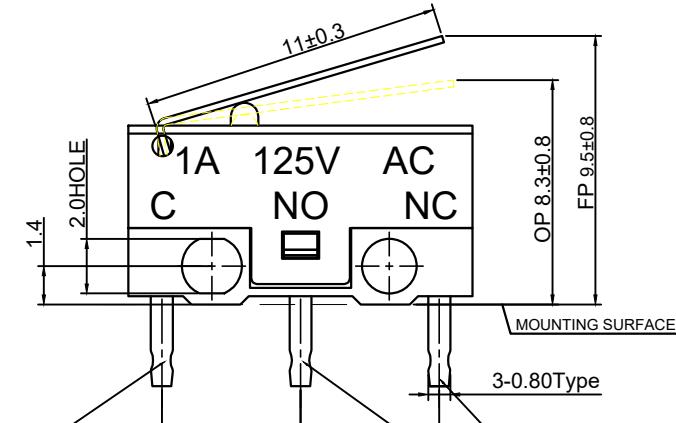

标记	处数	更改文件号	签 名	日期
设计			余嘉城	
审核			朱树清	
批准			徐君辉	

## 微动开关

KW10-01NA-11A2B

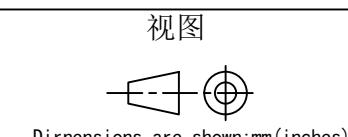

Dimensions are shown:mm(inches)

2025.04.20

