



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer) : \_\_\_\_\_

客戶料號 (Customer P/N) : \_\_\_\_\_

興華鑫型號 (Supplier P/N) : **1255-P5.0MM**

產品名稱 (Description) : **蜂鳴器 (Buzzer)**

產品規格 (Specification) : **12\*5.5MM 4KHZ 无源压电式**

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐國興	唐玉來	吳銀娟
日期: 2022年04月19日			
版次: A			

# 声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904

E-mail: [jacky.tang@jsxhxdz.com](mailto:jacky.tang@jsxhxdz.com)

Http: [www.jsxhxdz.com](http://www.jsxhxdz.com)


# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

### 产品规格书 SPECIFICATIONS

	型号规格 MODEL	XHXdZ-HC1255-P5.0MM
	客户型号	

外观尺寸

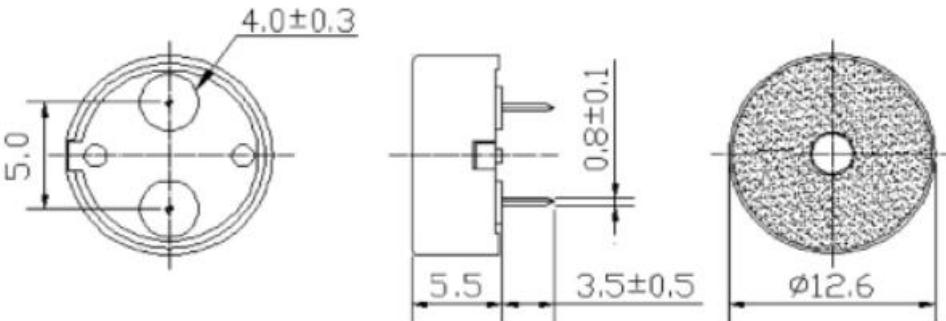

Unit:mm 未注公差: ±0.5


### 电气参数

序列 NO	项 目 ITEMS	XHXdZ-HC1255-5.0
1	额定电压 RATED VOLTAGE (V)	5
2	工作电压 OPERATING VOLTAGE (V)	3-20
3	最小声级 10CM 内 MIN SOUND OUTPUT AT10CM (dB) at 4000Hz/6Vp-p/10cm	80dBmin
4	谐振频率 RESONANT FREQUENCY (Hz)	4000
5	电容量 CAPACITANCE AT 1KHZ (pf)	12000 pF±45%
6	工作温度 OPERATING TEMPERATURE (°C)	-20~+80
7	储存温度 OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30~+85
8	外壳材料 HOUSING MATERAIL	PBT
9	重量 WEIGHT (g)	0.75
10	额定电流 RATED CURRENT (mA) 4000Hz/6Vp-p/10cm	≤5 min at


# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容


产品测试仪连接：

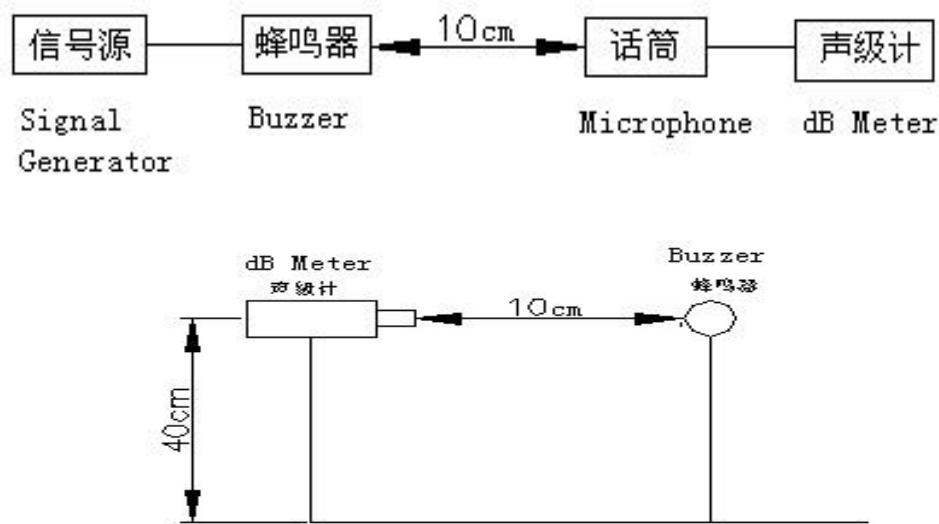

参考线路图

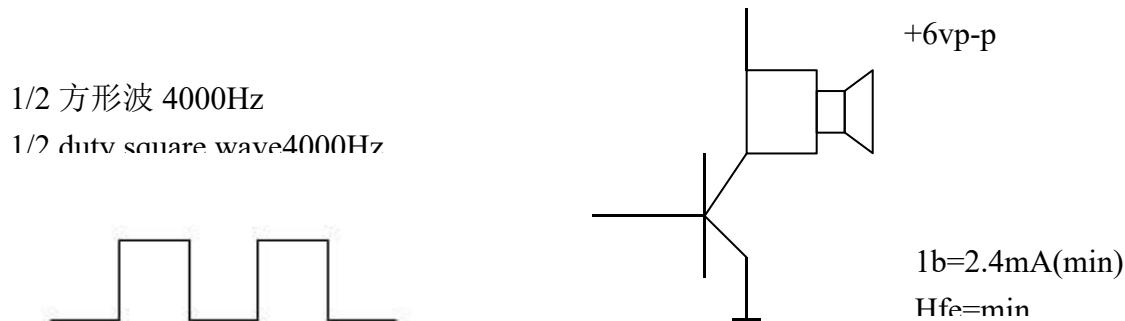

频响曲线图

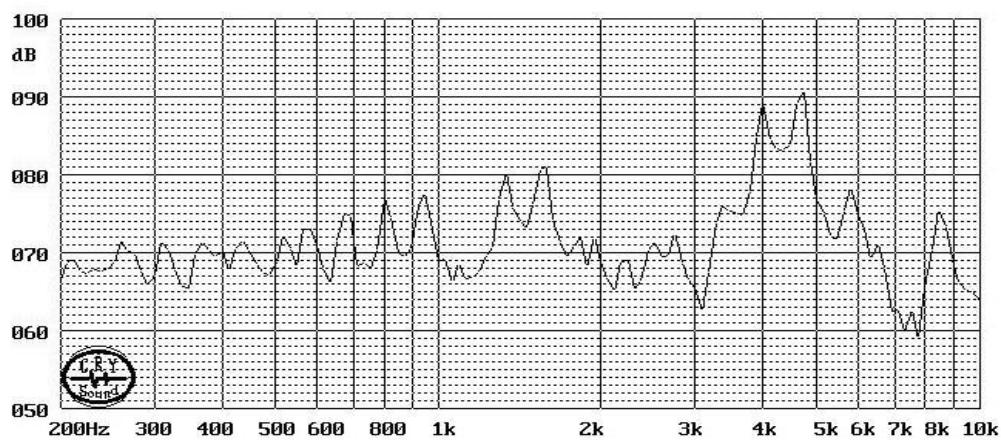

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

### 可靠性测试

序列	项 目 ITEMS	测试内容	测试结果 外观和电气性能
1	跌落实验	从 1M 高度自由落体到地面 3 次	无变化
2	引脚强度	引脚应能承受 9.8N 的拉力，不得松动和脱落。	无变化
3	稳态湿热	按规定湿热值 85°C-85%RH 设定测试	无变化
4	温度快速变化	高温 105°C 和低温 -20°C 循环变化测试	无变化
5	高温实验	在干燥箱 120°C 存储 8 小时后测试性能、外观	无变化
6	低温实验	在冰箱 -30°C 存储 8 小时后测试性能、外观	无变化
7	焊接实验	插装于 PCB 板上，经无铅锡炉焊锡温度 255°C ± 5°C，3 秒，过 2 次	无变化

### 产品包装图

