
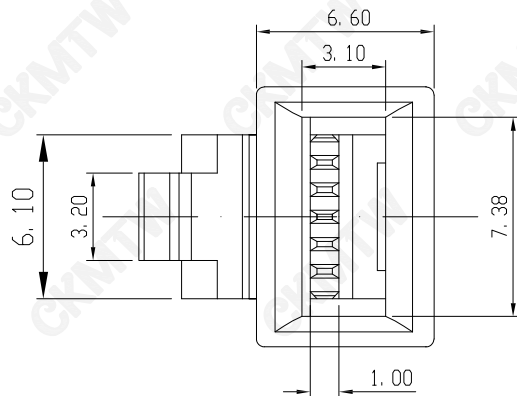
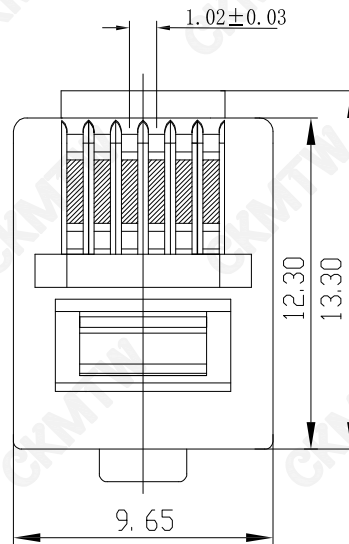
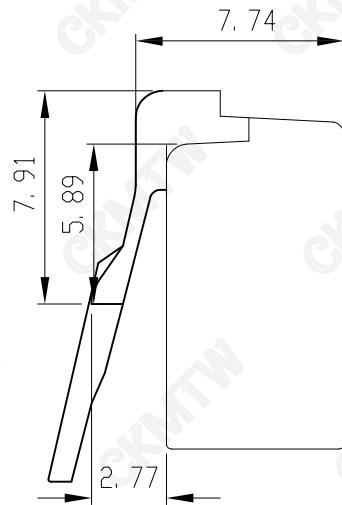


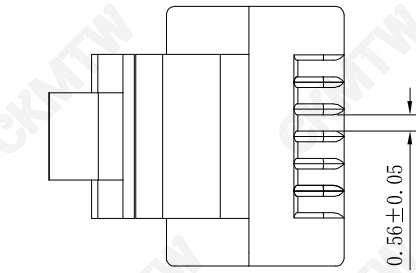

### 特征:

#### 1、电气特性:

A: 额定电压: 250V AC.

B: 额定电流: 2A

C: 耐电压测试: 1000V DC/1分钟, 电流小于0.5A

D: 绝缘抗阻: 大于500M 欧姆, 1000VDC/1分钟

F: 接触抗阻: 不大于20mΩ (毫欧姆)

#### 2、机械特性:


A: 拉力测试-电缆至插座张力强度至少20磅 (89N)

B: 耐力测试-插拔测试500次以上

#### 3、使用温度范围: -40℃~+85℃

#### 4、环保符合性:

产品符合ROHS, REACH等环保规格.

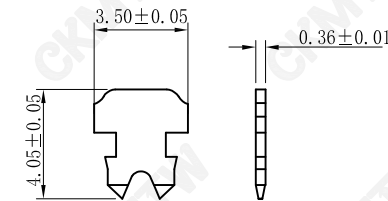

For Standard Wire

TOLERANCE TABLE

|      |       |
|------|-------|
| .0   | ±0.30 |
| .00  | ±0.20 |
| .000 | ±0.05 |

|               |                     |                                                     |                 |       |      |      |   |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|---|
| APPROVED:     | DATE:               | C kmtw 深圳市灿科盟实业有限公司<br>CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD |                 |       |      |      |   |
| CHECKED:      | DATE:               | TITLE:<br>水晶头 RJ11-6P/6C 方型口 镀金                     |                 |       |      |      |   |
| DRAWN:<br>HCY | DATE:<br>2014-06-16 | PART. NO.                                           | R-RJ11T06P-M000 |       |      |      |   |
|               |                     | UNIT                                                | mm              | SCALE | free | ☉    | ☐ |
|               |                     | FILE NO.                                            | Ckmtw-RJ11-0100 | REV.  | A    | HY04 |   |