
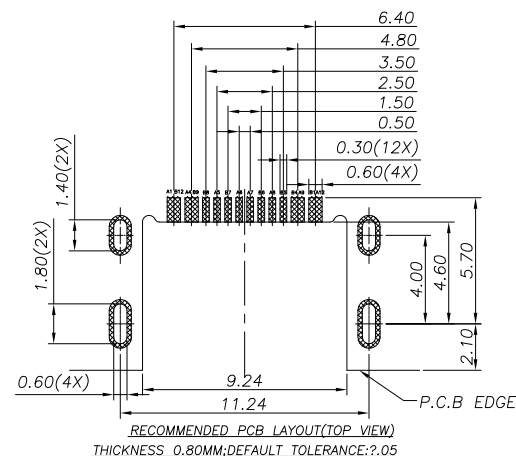
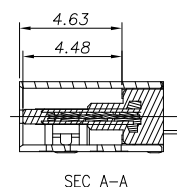
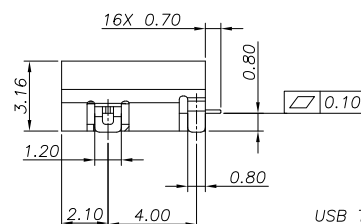


RoHS

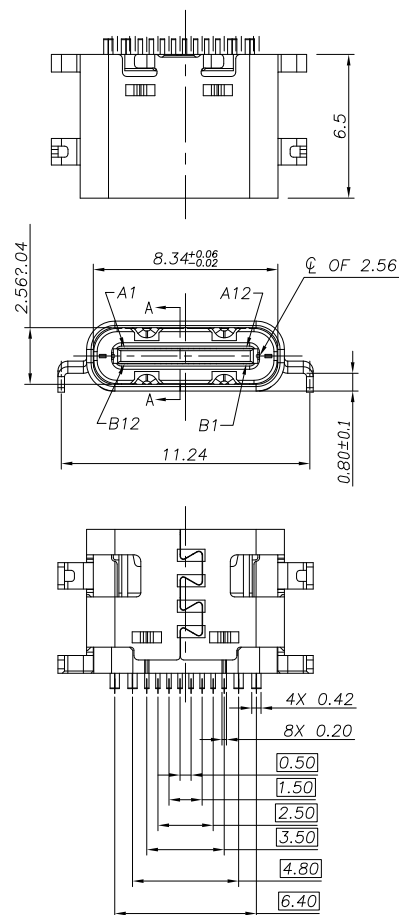

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN	NUMBER	SIGNAL NAME	PIN	NUMBER	SIGNAL NAME
A1		GND	B12		GND
A4		VBUS	B9		VBUS
A5		CC1	B8		SBU2
A6		Dp1	B7		Dn2
A7		Dn1	B6		Dp2
A8		SBU1	B5		CC2
A9		VBUS	B4		VBUS
A12		GND	B1		GND

主要技术参数:

1. 温度范围: $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$
2. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ MAX
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ MIN
4. 耐 压: AC 100V/min
5. 插 入 力: 0.5-2.0Kgf
6. 拔 出 力: 0.8-2.0Kgf
7. 寿 命: 10000次

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差按下表。

06	外壳	不锈钢	1	SUS 304 1/2H, T0.30
05	二次Molding件	LCP	1	黑色 UL94 V-0
04	Molding件2	LCP	1	黑色 UL94 V-0
03	Molding件1	LCP	1	黑色 UL94 V-0
02	中夹片	SUS301-H T=0.15	1	不电镀
01	端子	C2680-H T=0.15	1set	功能接触处镀金, 焊脚镀金
序号	品名	材质	用量	备注

发放部门

行政部

业务部

采购部

工程部

品质部

生产部

标 记	处 数		更改文件号	签 字		日 期	
设 计	Z D	日 期	21. 09. 16	标准化		日 期	
校 对	L P J	日 期	21. 09. 16	审 定		日 期	
工 艺		日 期					
审 核	O F	日 期	21. 09. 16				

深圳市富港科技有限公司

视图 

TYPE-C USB插座

ST-C-16P-0T0.8-L6.5

共 页	第 页
-----	-----