
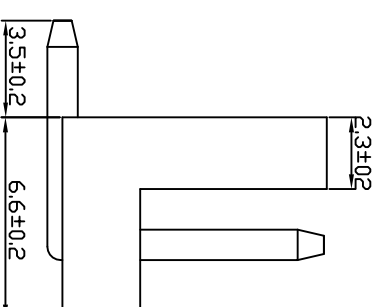



HXY5.566.055

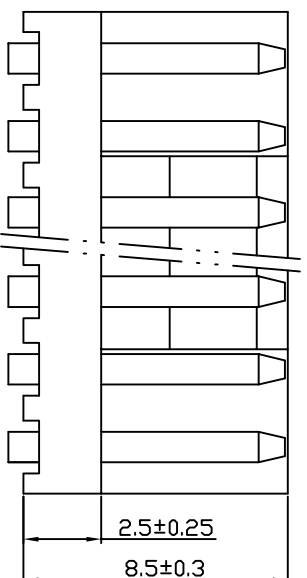

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号

底图总号
签字
日期

B	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	...	47.5
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	...	45
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...	19

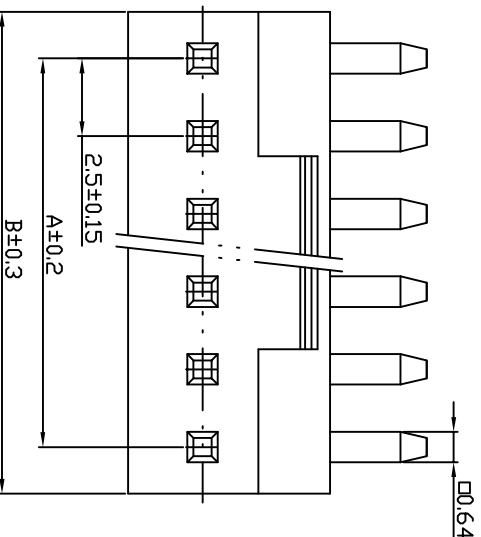

带 针 插 座 CH2. 5-2 ~ 15WAP (HX25013-2~15WAP)										HXY5. 566. 055									
材 料										针 座: 尼龙 (UL94V-2)									
校 对										插 针: 黄铜 (□0. 64)									
设 计										材									
审 核										料									
工 艺										料									
日期										日期									
批 准										批 准									
日期										日期									
共 1 页										第 1 页									

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 15\text{N}$ 。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。