

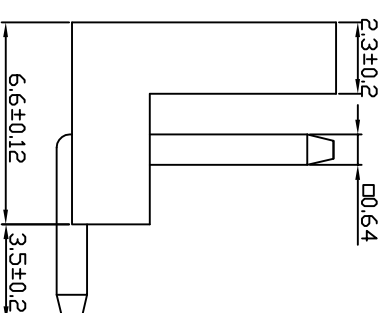


HXY5.566.056

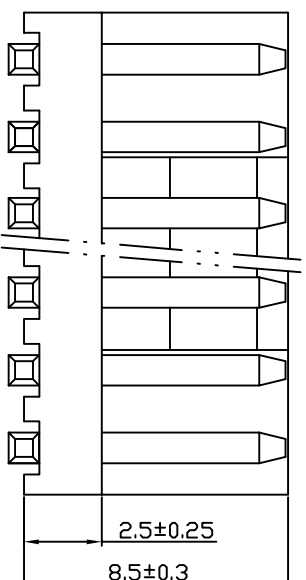

## 技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 15\text{N}$ 。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

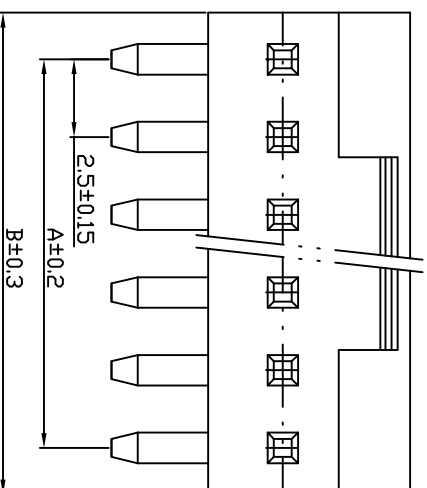

|        |    |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|--------|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 参<br>字 | B  | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | ... | 47.5 |
|        | A  | 2.5 | 5.0 | 7.5  | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | ... | 45   |
|        | 日  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|        | 期  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|        |    |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|        |    |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|        | 孔数 | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | ... | 19   |

[illegible]