


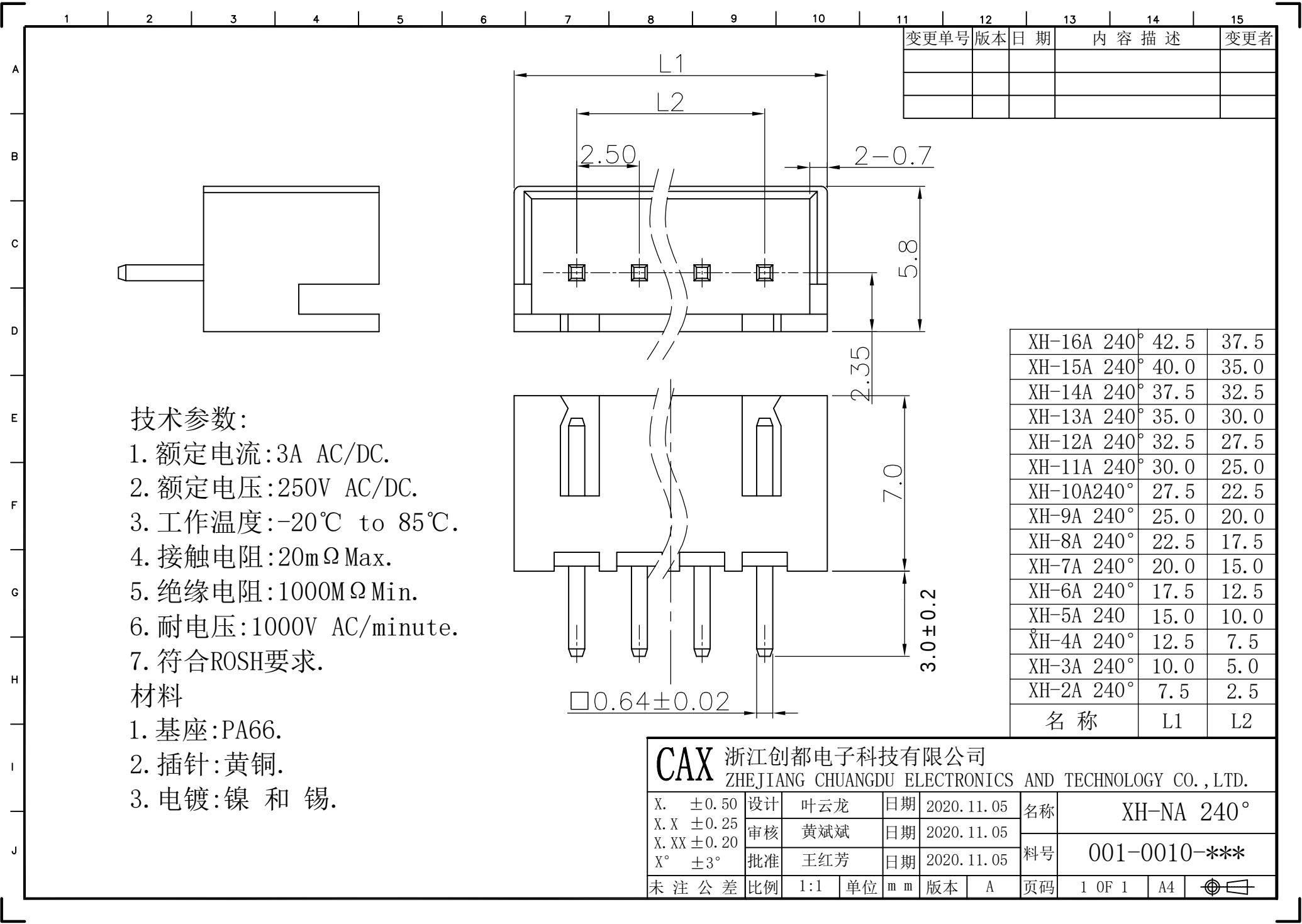

技术参数:

- 1. 额定电流:3A AC/DC.
- 2. 额定电压:250V AC/DC.
- 3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
- 4. 接触电阻:20mΩ Max.
- 5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
- 6. 耐电压:1000V AC/minute.
- 7. 符合ROSH要求.

材料

- 1. 基座:PA66.
- 2. 插针:黄铜.
- 3. 电镀:镍 和 锡.

变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变更者

XH-16A	240°	42.5	37.5
XH-15A	240°	40.0	35.0
XH-14A	240°	37.5	32.5
XH-13A	240°	35.0	30.0
XH-12A	240°	32.5	27.5
XH-11A	240°	30.0	25.0
XH-10A	240°	27.5	22.5
XH-9A	240°	25.0	20.0
XH-8A	240°	22.5	17.5
XH-7A	240°	20.0	15.0
XH-6A	240°	17.5	12.5
XH-5A	240°	15.0	10.0
XH-4A	240°	12.5	7.5
XH-3A	240°	10.0	5.0
XH-2A	240°	7.5	2.5
名 称		L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙		日期	2020.11.05		名称	XH-NA 240°		
X.X ±0.25	审核	黄斌斌		日期	2020.11.05			料号	001-0010-***	
X.XX ±0.20		王红芳		日期	2020.11.05					
X° ±3°	批准									
未 注 公 差	比例	1:1	单位	m m	版本	A	页码	1 OF 1	A4	

