


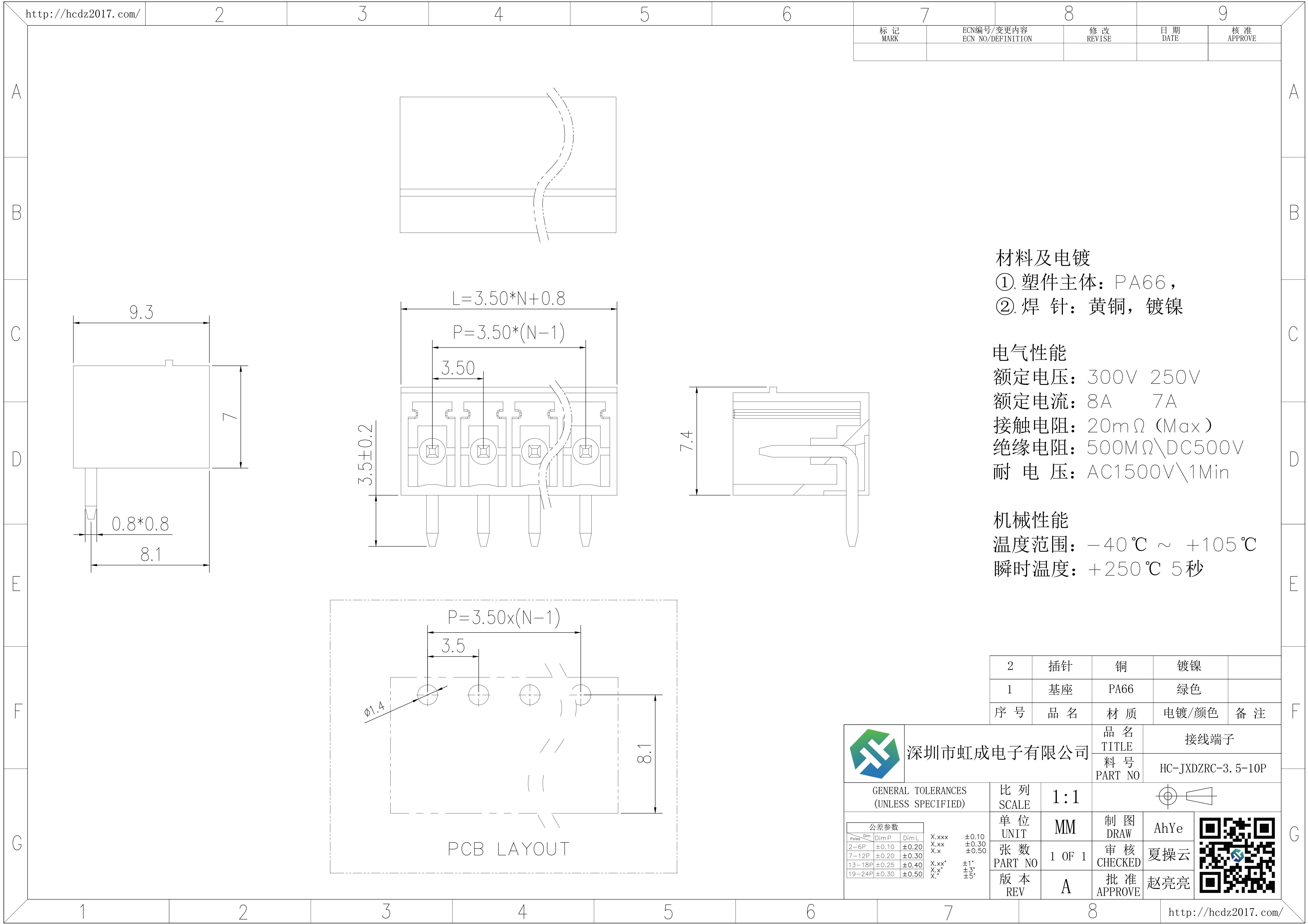

材料及电镀

- ①. 塑件主体：PA66，
- ②. 焊 针：黄铜，镀镍

电气性能

额定电压：300V 250V
额定电流：8A 7A
接触电阻：20mΩ (Max)
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐 电 压：AC1500V\1Min

机械性能

温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃ 5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		接线端子	
料 号 PART NO		HC-JXDZRC-3.5-10P	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
公差参数		单 位 UNIT	MM
张 数 PART NO		1 OF 1	制 图 DRAW
版 本 REV		A	审 核 CHECKED
			批 准 APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮

