


产品

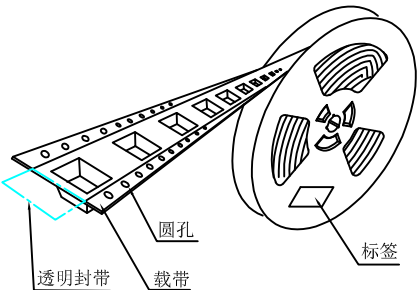


圆孔

透明封带


载带

标签

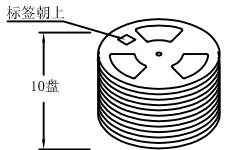


标签朝上


10盘

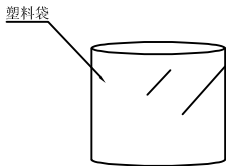

塑料袋

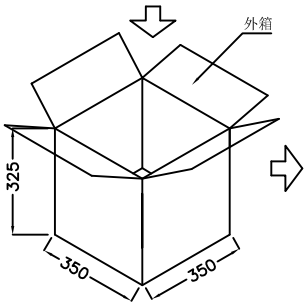


外箱

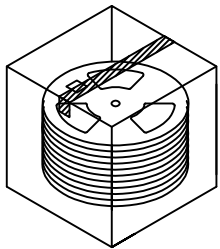




工程部

2022-09-16

H. WANG

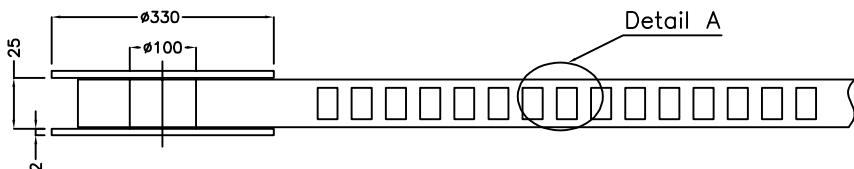

Detail A

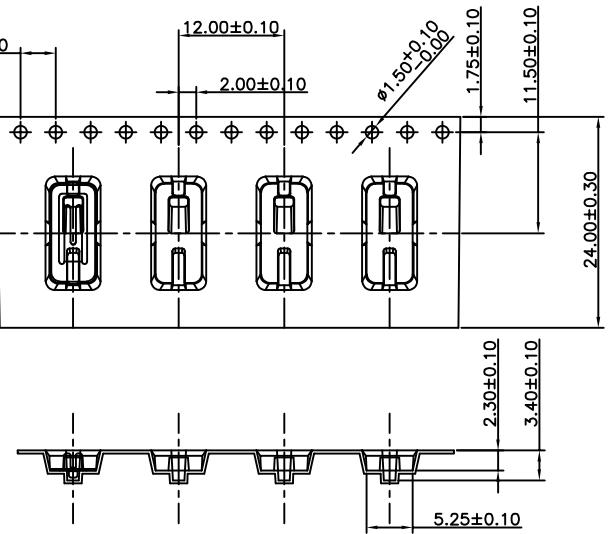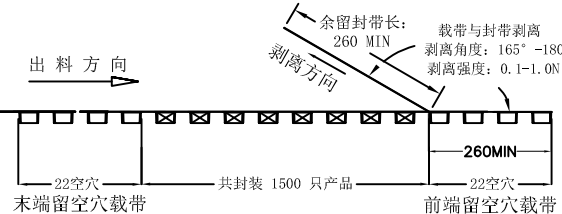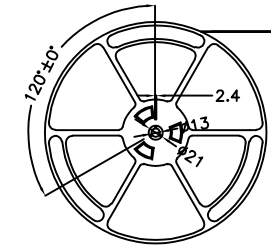

Detail A

- 技术要求:
- 圆孔十个孔距离累计允许公差为 $\pm 0.2\text{mm}$
 - 带长250mm内容许弯曲度1mm
 - 材料厚度以在载带边缘测量为准
 - 所有尺寸定义依循EIA-481-C系准则定义之
 - 材料:黑色PS T=0.35 $\pm 0.05\text{mm}$
 - 所有卷轮为灰蓝挖空旋转塑胶卷轮
 - 整模成型长度:18.528M,
 - 非指明公差范围为: $\pm 0.1\text{mm}$;超过250mm不计算累计误差
 - 型腔外形凡未标明处倒角R为0.2-0.3;拔模斜度未标注的为3°以下

- 包装信息:
- 每卷盘装产品 1500 只, 卷盘外侧贴相关标签;
 - 每 10 卷盘放在一个塑料袋中;
 - 每外箱装盘, 产品总数: 15000 只;
 - 外箱上下用胶纸封成"工"字;

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		MYOUNG 美阳 www.meiyangdz.com			
DECIMALS:	ANGLES:	DSND	YangFeng	DATE	2020-05-15
X : ±***	X : ±***	CHKD	ZhouRuicai	DATE	2020-05-15
X.X : ±***	X.X : ±***	APVD	XueShun Yong	DATE	2020-05-15
X.XX : ±***	X.XX : ±***	WEIGHT:	SCALE: 3:1	SIZE: A4	VIEW:
X.XXX : ±***	X.XXX : ±***	SHEET 1 OF 1	UNIT: mm	REV.: A/0	OBJECT: MY
				TITLE:	
				电池接触片-118 负极 DIP 卷装	
				PART NO.:	
				MY-FJ-118-R	
				DRAW NO.:MY-BD-0061	