


## 60V-010

## 外形及尺寸

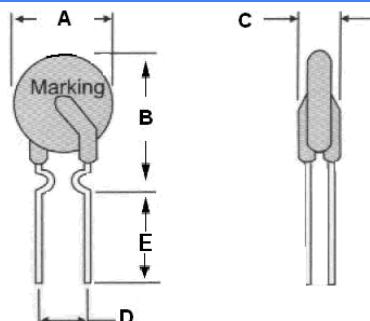

Model	A	B	C	D	E	Lead.
	max.	max.	max	±0.75mm	Min	Φ
60V-010	5.5mm	9.5mm	3.0mm	5.1	4.6mm	0.50

引线材料: 镀锡金属线, Φ0.50 mm.

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

## 电气性能

最大过载电流	40A <sub>DC</sub>	最大电压	60V <sub>DC</sub>
25°C ±2°C 最大不动作电流	100mA	25°C 最小动作电流	300mA
起始零功率电阻	2.5-7.5 Ω	动作后 1 小时最大电阻	12 Ω

## 检测条件及交收标准:

检测项目	测试	交收标准
起始零功率电阻	25°C ±2°C, 置于空气中	2.5-7.5 Ω
不动作电流	25°C ±2°C, 100mA, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ±2°C, 500mA, 12V	小于5S
动作耐久性	60V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋