


## SV 1.25-3 叉型预绝缘端头

## 规格书

## 一、图形

外型尺寸

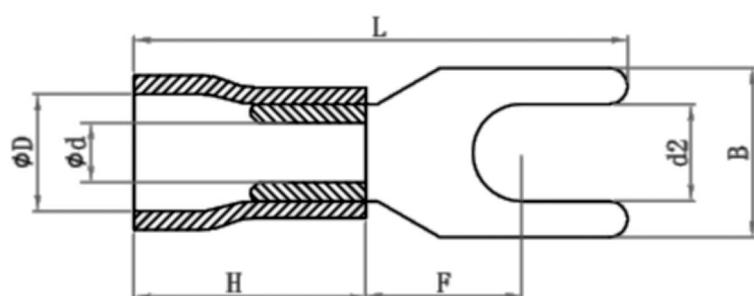

公差表	
>30~80	±0.5
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

型号	尺寸 mm						
	Φd2	B	L	F	H	ΦD	Φd
SV 1.25-3	3.2	5.7	21.5	6.5	10.5	4.3	1.7

## 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	裸端头	紫铜	1	
2	绝缘套	PVC	1	

满足 RoHS 环保要求。

## 三、工作环境:

导线范围: 1.25mm<sup>2</sup>

最大耐温: 75°C

最大电流: 19A

海拔: 2000m 以下

相对湿度: 30%~90%

污染等级: III

编制日期: 2023.9.6