

F

E

D

C

B

A

F

E


D

C

B

 
A

1		2		3		4		5		6		7		8			
修订	变更描述	变更单号	签名	日期								5	弹 性 环	QSn6.5-0.1	金	1	
												4	外 壳	HPb59-1	金	1	
												3	外 壳	HPb59-1	金	1	
												2	绝 缘 体	PTFE		1	
												1	插 针	HPb59-1	金	1	
												序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

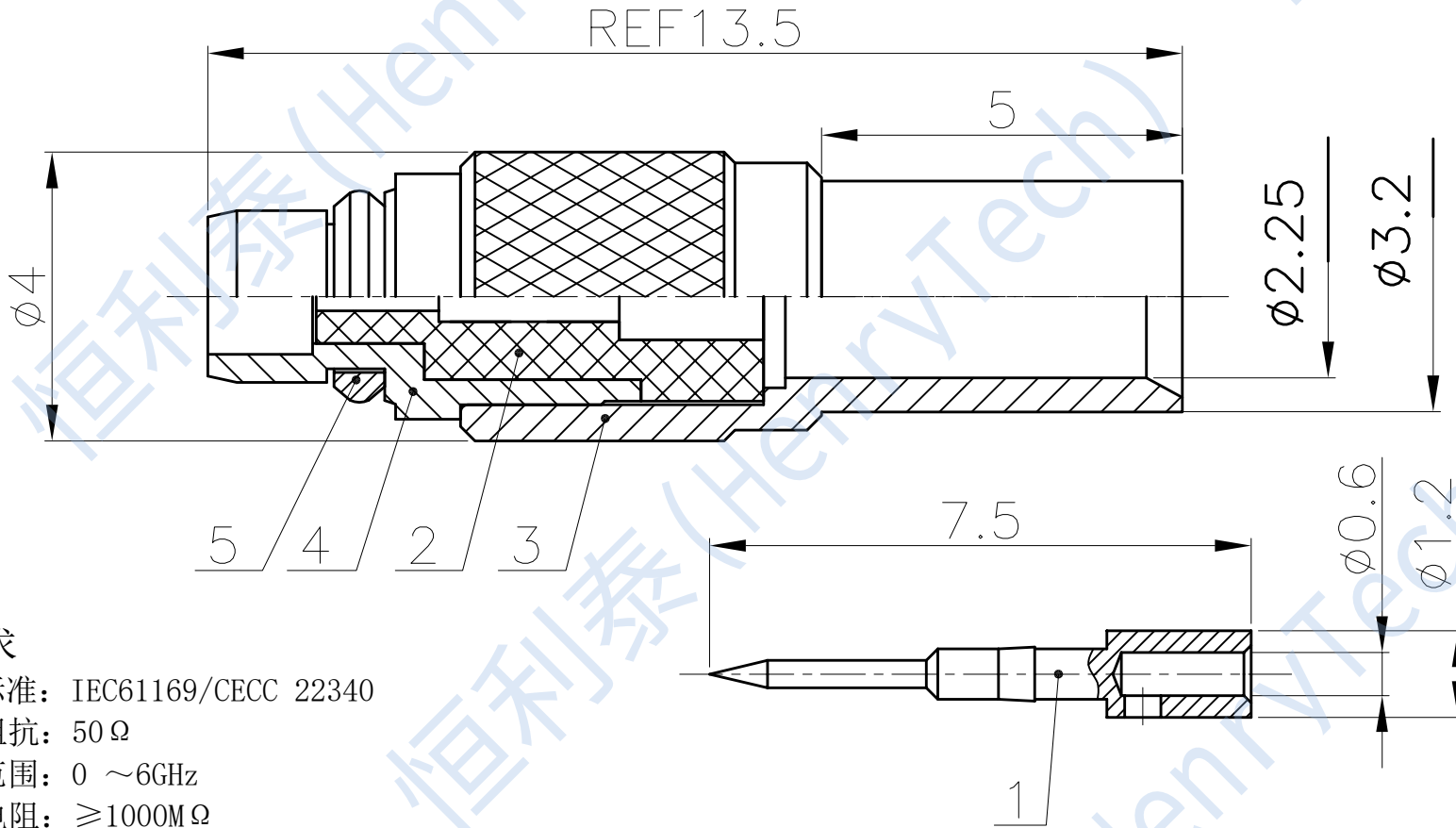

技术要求

- 1、执行标准：IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗：50 Ω
- 3、频率范围：0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻：≥1000MΩ
- 7、介质耐压：500V(AC 有效值)
- 6、机械寿命：≥ 500 次
- 7、温度范围：-55℃~155℃
- 8、接触电阻：外导体间<2.5mΩ，内导体间<5mΩ
- 9、盐雾试验：满足48H

制图		版次		比例		型号规格		HL2-MMCX-JB2		
审核		投 影								
批准		未标注公差的，以下列公差表为准					品名		MMCX型直式公头连接器	
		1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3. 2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX								
		* 为重点尺寸 单位					mm		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	