
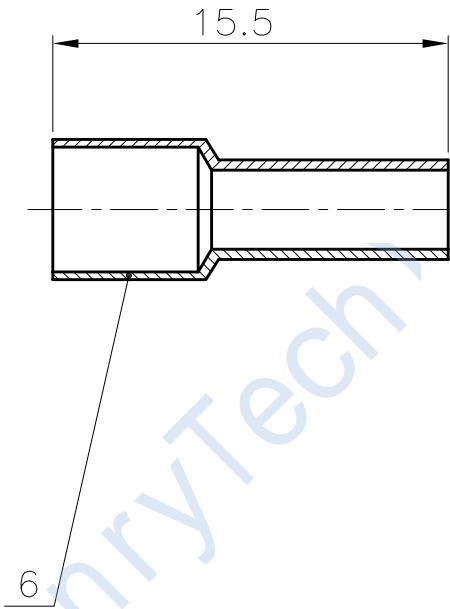


	1	2	3
修订	变更描述	变更单号	签名

10	密 封 圈	硅 橡 胶	红 色	1	
9	螺 套	HPb59-1	镍	1	
8	卡 环	弹 簧 钢		1	
7	压 接 尾	HPb59-1	镍	1	
6	压 接 套	HPb59-1	镍	1	
5	外 壳	HPb59-1	镍	1	
4	绝 缘 体	PTFE		1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	接 触 头	HPb59-1	镍	1	
1	插 针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂 覆	数 量	备注

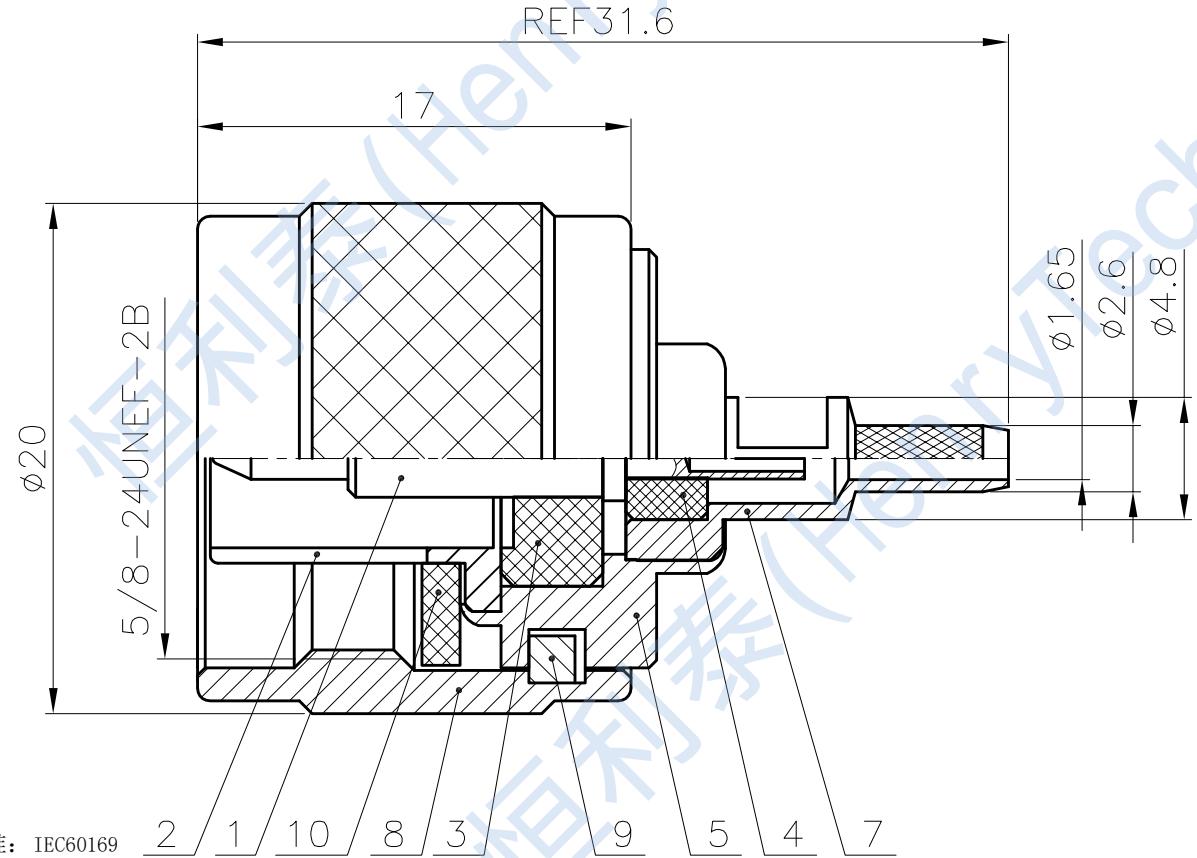

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169 2 / 1 / 10 / 8
2、特性阻抗: 50Ω
3、频率范围: 0 ~ 6GHz
4、绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
6、内导体分离力: $\geq 0.56\text{ N}$
7、轴向保持力: $\geq 26.7\text{ N}$
8、机械寿命: ≥ 500 次
9、温度范围: $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
10、接触电阻: 外导体间 $< 0.2\text{m}\Omega$, 内导体间 $< 1\text{m}\Omega$
11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例		
		投影			
审核		未标注公差的，以下列公差表为准			
批准		1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1		品名 N型直式公头连接器
		2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2		
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX		
* 为重点尺寸		单位			