
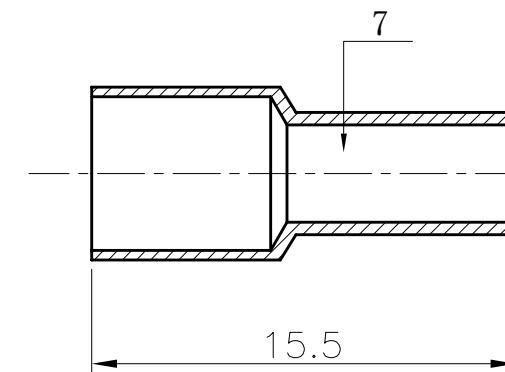


修订	变更描述	变更单号	签名	日期				
F								
E								
D								
C								
B								
A								

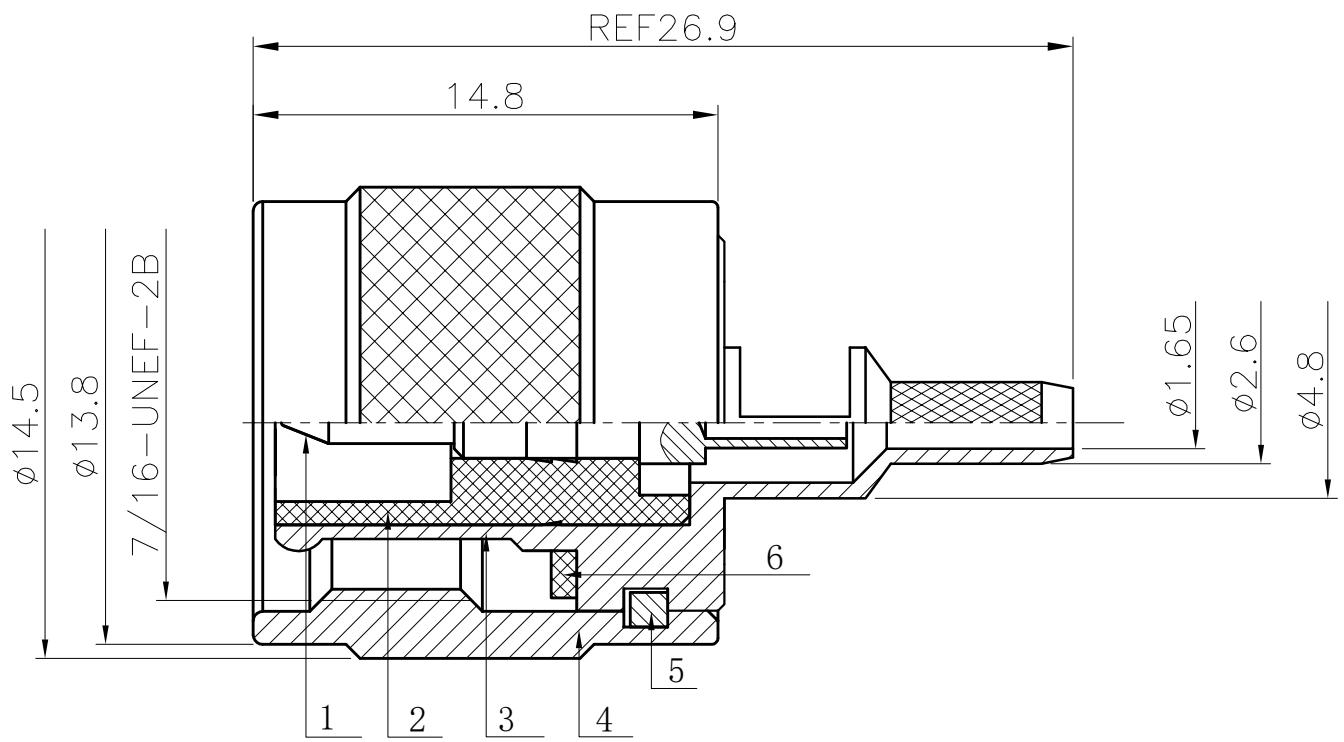

#### 技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
- 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 7、机械寿命: ≥ 500 次
- 8、温度范围: -65°C ~ 165°C
- 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ
- 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图		版次		比例	型号规格	品名
		投 影	影 断			
审核					HL2-TNC-C-J1.5	TNC型直式公头连接器
批准						

未标注公差的,以下列公差表为准

1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1
2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2
3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX

\* 为重点尺寸      单位 mm