
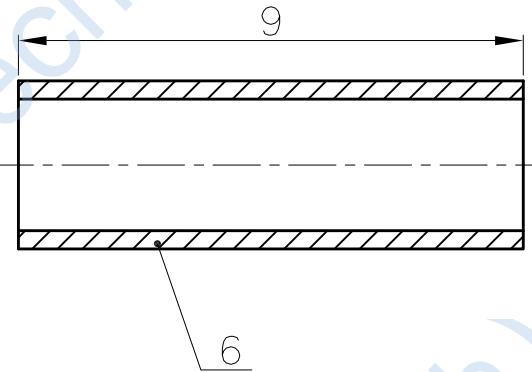


 
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

8	压 盖	HPb59-1	金	1	
7	弹性卡环	Be2	金	1	
6	压 接 管	H62	金	1	
5	外 壳	HPb59-1	金	1	
4	外 壳	HPb59-1	金	1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

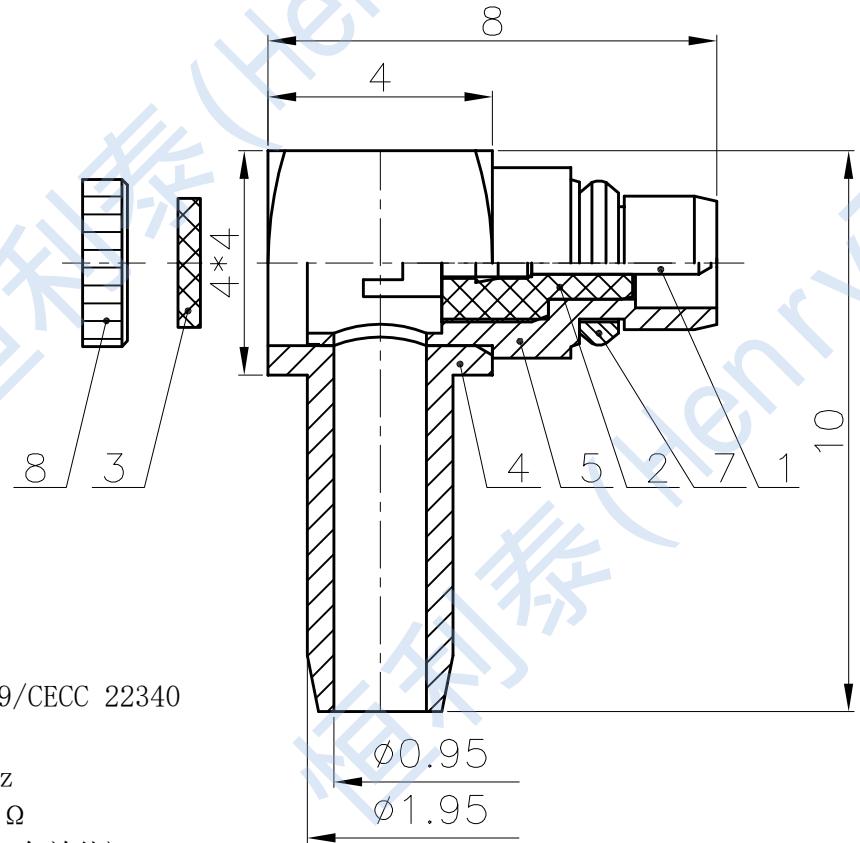

技术要求

- 1、执行标准: IEC61169/CECC 22340
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
 - 7、介质耐压: 500V(AC 有效值)
 - 6、机械寿命: ≥ 500 次
 - 7、温度范围: $-55^\circ\text{C} \sim 155^\circ\text{C}$
 - 8、接触电阻: 外导体间 $< 2.5\text{m}\Omega$, 内导体间 $< 5\text{m}\Omega$
 - 9、盐雾试验: 满足48H
 - 10、件3、6、8散件随袋发货

制图		版次	比例			
		投 影				
审核		未标注公差的，以下列公差表为准		型号规格 HL2-MMCX-C-JW178		
批准		1. X, X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	品名 MMCX型弯式公头插座		
		2. X, XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2			
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX			
		* 为重点尺寸		单位	mm	